

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



爆発危険区域に信号 / 電源または分電器を設置する際に、さまざまな種別の端子ボックスを使用できます。端子ボックスは、ゾーン 0、1、2、20、21、22 の防爆区域での使用が承認された爆発保護機器です。それは、最新の国際規格 Ex e、Ex ia、Ex tb に準拠した認可を取得しています。お客様固有の設定では、これらの端子ボックスがすべてのアプリケーションに最適なソリューションとなります。製品の概要を参照して、お客様に最適なソリューションを見つけてください。スレッド穿孔の有無に関係なく、最適な取り付けレールまたは適合済のストリップ端子をエンクロージャーに組み合わせます。お客様に合わせて少し選択を行いましたが、お客様に最適な調整ソリューションを構成できます。

特長 :

- お客様の要件を満たすため、幅広いバージョンで利用可能
- IECEx、ATEXと共に、他の国際認可の取得も可能です
- Klippon® ブランドの実績が確立された基本製品使用による改善品質

一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), 端子ボックス, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 250 mm, 幅: 250 mm, 深さ: 120 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 鏡面研磨, 銀色
注文番号	8000028397
種別	STB 4 EXE
GTIN (EAN)	4050118583809
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-05-17T00:00:00+02:00

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

認可	CE; ATEX; IECEX
----	-----------------

寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.7244 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.8425 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
直径	8 mm	取付寸法 - 高さ	125 mm
取付寸法 - 幅	275 mm	壁厚、最小	1.5 mm
壁厚、最大	1.5 mm	正味重量	8326.05 g

温度

周囲温度	-40 °C...40 °C	動作温度
------	----------------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

垂直アセンブリ

WDU 4 / ZDU 4	1x26, 2 x PE
---------------	--------------

証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX)	IBExU 07ATEX1148	証明書番号、端子ボックス (IECEx)	IECEx IBE09.0019
識別	Ex eb IIC T6 Gb		

材質データ

表面仕上	鏡面研磨	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
------	------	------	----------------------------

一般データ

色	銀色	保護度合い	IP66
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

ハウジング

基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	穿孔側面 C	なし
材質種別プレート	アルミニウム被覆済ポリエ スチル	穿孔側面 D	なし
穿孔側面 A	6 x M25	穿孔側面 B	6 x M25, 1 x BDX

標準機能

バージョン	ステンレス鋼製マーカー	参照製品	KLIPPON STB 4 SS, WDU 4, WPE 4, KLIPPON BDX M20 S
-------	-------------	------	---

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

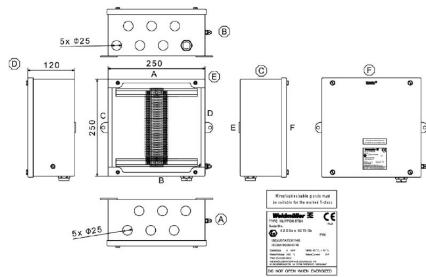

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e)



Ex e (安全増防爆) の爆発危険区域での使用に適した真鍮製ケーブルグランド。これらは、最新標準規格 IEC/EN 60079-0 に準拠し、必要な ATEX 証明書を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M25 EXE MS	バージョン
注文番号	1460070000	VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4050118266214	
数量	20 ST	

クロロプレンシール、- 40 °C ~ + 70 °C



Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °Cまでの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	バージョン
注文番号	2721990000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821222	
数量	50 ST	
種別	VG M25 EXE 14-18 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722000000	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821239	
数量	25 ST	

プラスチック閉鎖栓、安全増防爆 (Ex e) / 本質安全防爆 (Ex i)、7 ジュール



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	VP M25 EX SI 7J	バージョン
注文番号	2066740000	VPK EX 7J (Exブランкиングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, 閉
GTIN (EAN)	4050118415360	鎖状態, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), ポ
数量	50 ST	リアミド6

真鍮製閉鎖栓、VP 六角形ヘッド、安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d)



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

種別	VP-HEX M25-EX W	バージョン
注文番号	1218960000	VP-HEX (KlipponEX六角ヘッド付きブランкиング・プラグ), 閉鎖栓,
GTIN (EAN)	4050118075588	ストレート, M 25 x 1.5, 16 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
数量	16 ST	

プラスチックロックナット、黒色



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M25 K SW	バージョン
注文番号	1736940000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 25, 6
GTIN (EAN)	4008190956417	mm, ポリアミド6 (PA6-GF30)
数量	25 ST	

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M25 MS	バージョン
注文番号	1737010000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956486	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	