


## FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

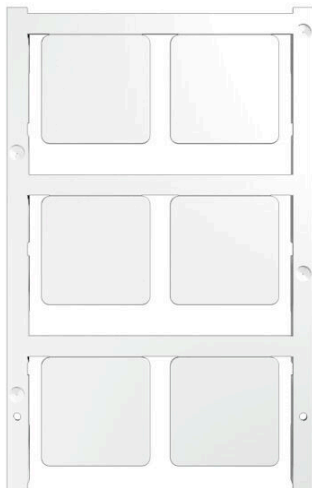

FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。  
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ、ポリアミド
注文番号	<a href="#">8000042927</a>
種別	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
数量	2 items

## FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	2.48 g		

## 温度

保管温度		動作温度	
動作温度範囲	-40...100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## グローバル

色	白色	製品種類	デバイスマーカー
種別	FP ENC SM 27/27 K W017	注文番号	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	印字テキスト	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

## 一般データ

接着剤	両面テープ	印刷種別	記号
印刷方法	MCレーザー	バージョン	自己接着型
幅	27 mm	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド	印刷色	黒色, 黄色
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Gerätemarkierer	動作温度範囲	-40...100 °C

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 一般データ

基本材質	ポリアミド	ハロゲン	いいえ
シリコーン	いいえ	色	白色
UL 94 可燃性等級	V-2	接着剤	両面テープ
印刷色	黒色, 黄色	組み合わせごとのマーカー数	1
印刷方法	MCレーザー	印刷種別	記号
バージョン	自己接着型		

## 一般仕様

シリコーン	いいえ	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド	色	白色

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

UL 94 可燃性等級 V-2

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

図面



## FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ETO SM 27/27	バージョン
注文番号	<a href="#">1805840000</a>	SwitchMark, 保護キャップ, 27 x 27 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248273577	
数量	10 ST	