

PV 224S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



発電機端子箱向けの規格ポートフォリオ。
ソーラーパーク内のストリングを保護し、モニタリング
します。
ワイドミュラーは、ソーラーパーク用の規格 PV DC 直流
発電機端子箱の全ポートフォリオを開発してきました。
これらの製品は、効率的かつ競争力のある方法で、こう
した目的のために最も一般的に使用されるソリューション
をカバーすることを目指しています。6 ~ 32 入力ま
で、当社の Generation X には、モニタリング用およびモ
ニタリング非対応の幅広い発電機端子箱をカバーして
おり、ワイドミュラーの経験と品質へのこだわりをお客様
に提供します。 Gen X

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 結合器ボック ス, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, ケーブルグ ランド, 壁掛け用, 断路器 |
| 注文番号 | 8000068036 |
| 種別 | PV 224S0F3CXXV000TXPX15PWW |
| GTIN (EAN) | 8430243421805 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | 中止 |

PV 224S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|--------------|
| 深さ | 300 mm | 奥行き (インチ) | 11.811 inch |
| 高さ | 847 mm | 高さ (インチ) | 33.3464 inch |
| 幅 | 636 mm | 幅 (インチ) | 25.0393 inch |
| 正味重量 | 29000 g | | |

温度

周囲温度 -20 °C...45 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1

DCストリング監視

モニタリング機能 モニタリングなし

DC入力

| | | | |
|---------|------------|--------------|--------|
| 直流入力数 | 24 | 最大出力点数 (MPP) | 1 |
| ヒューズの種別 | 空のヒューズホルダー | ヒューズの位置 | 正と負の入力 |
| ヒューズの種類 | 空のヒューズホルダー | | |

DC出力

直流出力数 1

DC電気プロパティ

| | | | |
|----------|-------------|----|--------|
| 定格電圧 | 1500 V | 接地 | VPUで直接 |
| サージ保護DC側 | 1500 VタイプII | | |

ハウジング

保護度合い IP65

基準及び標準

標準 EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 | | |

PV 224S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--------------------|
| 種別 | KT 14 | バージョン | |
| 注文番号 | 1157820000 | バージョン | カットツール, 片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

ツール




- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|------------------|
| 種別 | MULTI-STRIPAX PV | バージョン | |
| 注文番号 | 1190490000 | バージョン | 太陽光発電, プラグインコネクタ |
| GTIN (EAN) | 4032248973262 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

スクリュードライバー (マイナス用)

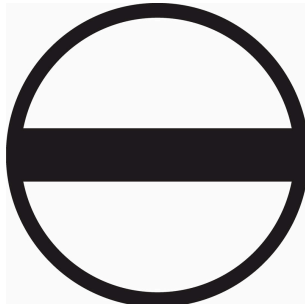

VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

PV 224S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| 種別 | SDIS 1.0X5.5X125 | バージョン | |
| 注文番号 | 9008410000 | スクリュードライバ, スクリュードライバ | |
| GTIN (EAN) | 4032248056378 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

予備避雷器



一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | VPU II 0 PV 1500V DC | バージョン | |
| 注文番号 | 1351480000 | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories | |
| GTIN (EAN) | 4050118158632 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

10x85 gPV



gPV 10×85円筒型ヒューズカートリッジは、最大電圧 1,500 DC までの太陽光発電モジュールの保護 (フィールド保護) を小型かつ安全で経済的に実現するために設計されています。これらは、過負荷と短絡の両方に対する保護を提供します (IEC60269-6 および UL248-19 規格準拠 GPV クラス)。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | FUSE WSFL 10X85 15A 1K5... | バージョン | |
| 注文番号 | 4000002597 | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A | |
| GTIN (EAN) | 8430243419611 | | |
| 数量 | 50 ST | | |
| 種別 | FUSE WSFL 10X85 16A 1K5... | バージョン | |
| 注文番号 | 4000002609 | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A | |
| GTIN (EAN) | 8430243419628 | | |
| 数量 | 5 ST | | |
| 種別 | FUSE WSFL 10X85 20A 1K5... | バージョン | |
| 注文番号 | 4000002610 | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A | |
| GTIN (EAN) | 8430243419635 | | |
| 数量 | 50 ST | | |
| 種別 | FUSE WSFL 10X85 25A 1K5... | バージョン | |
| 注文番号 | 4000002611 | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A | |
| GTIN (EAN) | 8430243419642 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

PV 224S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | FUSE WSFL 10X85 32A 1K5... | バージョン |
| 注文番号 | 4000002612 | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A |
| GTIN (EAN) | 8430243419659 | |
| 数量 | 5 ST | |