

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Klippon®EBx HS ステンレススチール製エンクロージャーでは、カバーをヒンジとネジで固定した高品質製品で、石油および有害化学物質を扱う産業での優れた性能を備えています。ATEX や IECEx の認証など、国際規格に準拠し、認定を取得しています。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), 空エンクロージャ, 高さ: 300 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 150 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
注文番号	<a href="#">8000071018</a>
種別	KEBXHS303015S4B1 AK
GTIN (EAN)	4064675384984
数量	1 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 一般注文データ

ローカル製品

特定の国でのみ利用可能

## 寸法と重量

深さ	150 mm	奥行き (インチ)	5.9055 inch
高さ	300 mm	高さ (インチ)	11.811 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
取付寸法 - 高さ	260 mm	取付寸法 - 幅	260 mm
正味重量	5605 g		

## 温度

動作温度

-55 °C...135 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグラウンド、上/下

M20	15	M12	54
M40	4	M32	5
M25	6	M16	30

## ケーブルグラウンド、右

M25	13	M16	42
M40	4	M50	3
M32	10	M20	24
M12	70		

## ケーブルグラウンド、左

M12	70	M50	3
M16	42	M32	10
M25	13	M20	24
M40	4		

## ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、内部

エンクロージャ本体と蓋  
に溶接付け済M6ステンレ  
ススチールアーススタッド

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 一般的な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	フランジ素材厚み	3 mm
素材の厚み	1.5 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-55 °C	蓋付け	M6六角穴付きボルト SW10 + ヒンジ
標準	EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31	表面仕上	艶消し
衝撃耐性	7 J ATEXバージョン, 10 J バージョン標準	AF サイズ	10 mm
保護度合い	IP66	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
シール材	シリコン (カバー+フラン ジ)	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
積分固定	スタッドボルトM6内側 (メス型) ねじx4、6、ま たは9	エンクロージャ付属品	背面にM6のブラインドス レッド孔を4または6、オ プションで追加の取り付け フットを使用
フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW	保護等級 (UL)	Type 1, Type 4, Type 4X
蓋のねじ数	2	グランドプレート	下部
アクセス開口：幅	243.6 mm	開口角度蓋	125.00 °
フランジプレート	はい	最大ペイロード	9 kg
蓋	はい	アクセス開口部：高さ	249.6 mm
PE ボルトの位置	エンクロージャ側C	使用範囲	化学工業, 爆発危険区域, 石 油/ガス産業, 陸上, プロセ ス業界, システムとテクノ ロジーの構築, 機械製造, 包 装業界

## 垂直アセンブリ

Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x20	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x17
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x41	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x12
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x34	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x25

## 水平アセンブリ

DINレールと端子の個数(10 mm <sup>2</sup> 、水平)	3x20	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , horizontal)	3x17
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , horizontal)	3x41	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , horizontal)	3x12
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , horizontal)	3x34	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , horizontal)	3x25

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS265X 210819 001ISS01	適合の減衰番号AoC	DE PS265x 210819 000ISS01
証明書番号、空エンクロージャ (INMETRO)	LMP 21.0601U	証明書番号、端子ボックス (ATEX)	IBExU 21ATEX 1017 X
証明書番号、空エンクロージャ (ATEX)	IBExU 21ATEX 1016 U	証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 21.0602X
証明書番号、端子ボックス (IECEX)	IECEX IBE 21.0012	証明書番号、空エンクロージャ (IECEX)	IECEX IBE 21.0006U
承認条件	ATEX, IECEX, INMETRO		

技術データ

重要なメモ

製品情報 All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request

分類


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

www.weidmueller.com

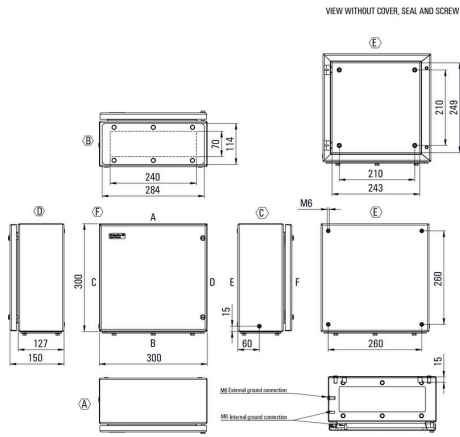

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	KEB MOPL 3030 S2N H	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074316</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 240 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色
GTIN (EAN)	4064675425267	
数量	1 ST	
種別	KEB MOPL 3030 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074171</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 240 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
GTIN (EAN)	4064675425168	
数量	1 ST	

## 取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

## 一般注文データ

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深さ: 10.5 mm, 基本材質: スチール, 未処理, 銀色
GTIN (EAN)	4064675275695	
数量	1 ST	

## ドキュメントホルダー



エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	DOHA KEB A6 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	

## スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、エンクロージャの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190857851	
数量	2 ST	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850234	
数量	2 ST	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850241	
数量	2 ST	

## タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

## 一般注文データ

種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 25
GTIN (EAN)	4064675425632	mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 50
GTIN (EAN)	4064675425366	mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン	
注文番号	<a href="#">1274150000</a>		Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール, 亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
GTIN (EAN)	4050118063820		
数量	1 ST		

## 取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けのように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン	
注文番号	<a href="#">2704960000</a>		Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm, 深さ: 13.6 mm, 基本材質: ステンレススチール, 防錆性, 未処理, 銀色
GTIN (EAN)	4050118753196		
数量	500 ST		

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

種別	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	バージョン
注文番号	<a href="#">2749640000</a>	取付けツール, 刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118896381	
数量	1 ST	