


## HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

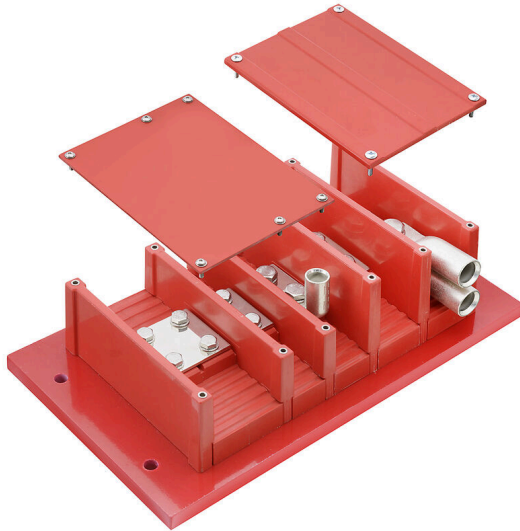

付属の HV サンプルレールには、使用可能な端子サイズ、終端および中間壁、標準カバーおよび特定カバーがあります。高電圧端子台は、個別要件に応じて設計および組み立てられます。Klippon® プロテクトエンクロージャーの品揃えからエンクロージャー内の端子台も使用可能です。お客様の要件をお送りいただくか、お問い合わせください。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, サンプルセット
注文番号	<a href="#">8000073249</a>
種別	HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12
GTIN (EAN)	4064675882589
数量	1 items

## HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	126 mm	奥行き (インチ)	4.9606 inch
高さ	220 mm	高さ (インチ)	8.6614 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
取付寸法 - 高さ	120 mm	取付寸法 - 幅	360 mm
正味重量	10004 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	140 °C
-----------	--------	-----------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向	横向きに, 下部, 上部
------	--------------

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	内部で交差接続されたレベル	はい
N 関数	いいえ	PE 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ		

## 全般

標準	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242
----	---

## 材料データ

色	赤色	UL 94 可燃性等級	V-0
---	----	-------------	-----

## 評価データ

定格電圧	4000 V	標準	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242
------	--------	----	---

## 追加の技術データ

適合仕様	いいえ	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	ねじ		

## 分類

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		