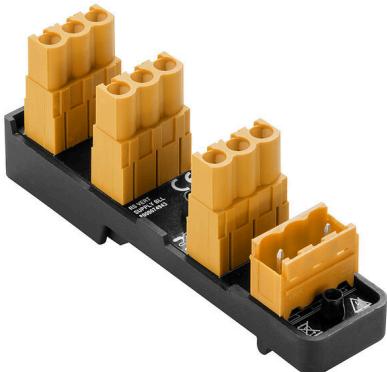


**RS VERT SUPPLY BLL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**エネルギーDINレール分電器**

TS 35取付レール対応メータキャビネット内複数のエネルギー分電器

- 2ピン、色分清
- 230 V、IP 30
- ヒューズ保護モジュール 25kA

**一般注文データ**

注文番号	8000074943
種別	<a href="#">RS VERT SUPPLY BLL</a>
GTIN (EAN)	8430243431811
数量	10 items

## RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	80.2 mm	高さ (インチ)	3.1575 inch
幅	17.9 mm	幅 (インチ)	0.7047 inch
正味重量	18 g		

## 温度

保管温度	-40...70 °C	動作温度	-40...70 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 85% (結露無き事)		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 接続データ

配電回路基板用コネクタ	BLL 5.08/03/180 (中央 ピンなし)	供給プラグインコネクタ	SL 5.08HC/03/180B (中 央ピンなし)
-------------	------------------------------	-------------	--------------------------------

## 評価データ

保護度合い	IP30	動作電圧	230 V
分電器接続ごとの最大電流	9.5 A	合計動作電流	19 A

## 接続フィールド

接続方式	プラグイン接続
------	---------

## 供給接続

接続方式	プラグイン接続
------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## 絶縁協調 (EN 60664-1)

定格絶縁電圧	250 V AC	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	パルス電圧テスト (1.2/50 μs)	6 kV

**RS VERT SUPPLY BLL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

