


RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

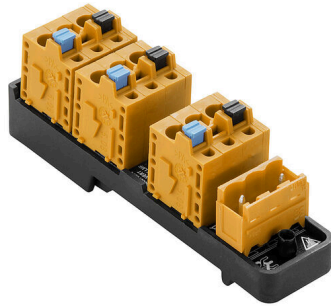

- エネルギーDINレール分電器
TS 35取付レール対応メータキャビネット内複数のエネルギー分電器
- 2ピン、色分済
 - 230 V、IP 30
 - ヒューズ保護モジュール 25kA

一般注文データ

注文番号	8000076874
種別	RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN)	4099986226586
数量	10 items

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	29 mm	奥行き (インチ)	1.1417 inch
高さ	80.2 mm	高さ (インチ)	3.1575 inch
幅	17.9 mm	幅 (インチ)	0.7047 inch
正味重量	22.7 g		

温度

保管温度	-40...70 °C	動作温度	-40...70 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 85% (結露無き事)		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

配電回路基板用コネクタ	LMF 5.08/03/180 (中央ピンなし)	供給プラグインコネクタ	SL 5.08HC/03/180B (中央ピンなし)
-------------	--------------------------	-------------	----------------------------

評価データ

保護度合い	IP30	動作電圧	230 V
分電器接続ごとの最大電流	9.5 A	合計動作電流	19 A

接続フィールド

最小配線断面、AWG	AWG 24	接続方式	PUSH IN
被覆剥き長さ	10 mm	クランプ範囲、最大	2.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.12 mm ²	最大配線断面、AWG	AWG 12

供給接続

接続方式	プラグイン接続
------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

絶縁協調 (EN 60664-1)

定格絶縁電圧	250 V AC	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	パルス電圧テスト (1,2/50 µs)	6 kV

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

