

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新しいKlippon® EBiエンクロージャシリーズは、産業環境向けに特別に設計されています。厳しい環境での使用に関するすべての要件を確実に満たし、魅力的なパフォーマンス機能を特長としています。費用対効果の高いステンレススチール製エンクロージャは、非常に経済的な効果を可能にし、限られた予算のプロジェクトにも適しています。業界別応用のKlippon® EBiに加えて、危険地域のためのKlippon® EBxがあります。cULus認可を受けたエンクロージャは、要求に応じて利用できます。

一般注文データ

バージョン	Klippon EBi HS (Essential Box industrial - ヒンジネジ), エンクロージャ, 高さ: 200 mm, 幅: 200 mm, 深さ: 150 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色
注文番号	8000090342
種別	KEBIHS202015S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855460
数量	1 items

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	150 mm	奥行き (インチ)	5.9055 inch
高さ	200 mm	高さ (インチ)	7.874 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	2765.56 g		

温度

動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルランド、上/下

M20	8	M12	18
M40	2	M32	2
M25	3	M16	10

ケーブルランド、右

M25	6	M16	15
M40	2	M32	6
M20	8	M12	28

ケーブルランド、左

M12	28	M16	15
M32	6	M25	6
M20	8	M40	2

一般な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	筐体素材厚	1.5 mm
シリコーン	いいえ	動作温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	蓋付け	マイナスM5六角ねじとフルット+ヒンジ間の距離10 mm
表面仕上	未処理	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66	基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)
シール材	クロロブレン	エンクロージャ付属品	ハウジングの背面壁経由の取り付け
注：保護等級	IP保護は、密閉されたシリングワッシャーを使用して壁取り付け後にのみ与えられます。	フランジプレート	いいえ

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x26
WDU 4 / ZDU 4	1x21

WDU 16 / ZDU 16	1x10
WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 6 / ZDU 6	1x16

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x4
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x10
WDU 4 / ZDU 4	1x8

WDU 16 / ZDU 16	1x3
WDU 35 / ZDU 35	1x2
WDU 6 / ZDU 6	1x6

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2650 220428 001SS01
------------------	-----------------------------

分類

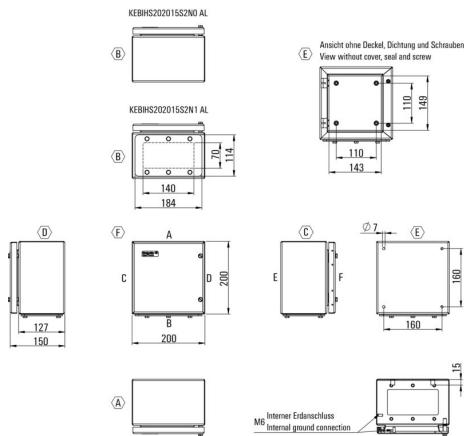
ETIM 8.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261
ECLASS 15.0	27-18-01-01

ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 14.0	27-18-01-01

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ**取り付けプレート**

取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

種別	KEB MOPL 2020 MSZN	バージョン
注文番号	8000074117	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 140 mm, 幅: 140
GTIN (EAN)	4064675425151	mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
数量	1 ST	
種別	KEB MOPL 2020 S2N H	バージョン
注文番号	8000074314	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 140 mm, 幅: 140
GTIN (EAN)	4064675425250	mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色
数量	1 ST	

取り付けフット

追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

一般注文データ

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	2660200318	Klippon EB (Essential Box), 取付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深
GTIN (EAN)	4064675275695	さ: 10.5 mm, 基本材質: スチール, 未処理, 銀色
数量	1 ST	

スペーサー

3種の長さ展開の取り付けレールまたはDINレールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	3896100000	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190857851	
数量	2 ST	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	3896200000	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850234	
数量	2 ST	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	3896300000	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850241	
数量	2 ST	

タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

一般注文データ

種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	8000075818	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
GTIN (EAN)	4064675425632	
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	8000075816	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
GTIN (EAN)	4064675425366	
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色

取り付けプレート



取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	1274150000	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 ST	

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャー モデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェア キット

ハードウェア キットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン
注文番号	2704960000	Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196	深さ: 13.6 mm, 基本材質: ステンレススチール、防錆性, 未処理, 銀色
数量	500 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900. 各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	バージョン
注文番号	2749640000	取付けツール, 刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2
GTIN (EAN)	4050118896381	mm
数量	1 ST	