

**KEBIQL404020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



新しいKlippon® EBiエンクロージャシリーズは、産業環境向けに特別に設計されています。厳しい環境での使用に関するすべての要件を確実に満たし、魅力的なパフォーマンス機能を特長としています。費用対効果の高いステンレススチール製エンクロージャは、非常に経済的な効果を可能にし、限られた予算のプロジェクトにも適しています。業界別応用のKlippon® EBiに加えて、危険地域のためのKlippon® EBxがあります。cULus認可を受けたエンクロージャは、要求に応じて利用できます。

**一般注文データ**

バージョン	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), エンクロージャ, 高さ: 400 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色
注文番号	<a href="#">8000090360</a>
種別	KEBIQL404020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855736
数量	1 items

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	400 mm	高さ (インチ)	15.748 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
正味重量	8378.42 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルランド、上/下

M20	30	M12	80
M63	3	M40	10
M32	12	M25	24
M50	4	M16	48

## ケーブルランド、右

M25	24	M63	3
M16	65	M40	10
M50	4	M32	21
M20	40	M12	96

## ケーブルランド、左

M63	3	M12	96
M50	4	M16	65
M32	21	M25	24
M20	40	M40	10

## 一般な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	筐体素材厚	1.5 mm
シリコーン	いいえ	動作温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	蓋付け	ダブルビット挿入付き四半回転ファスナー
表面仕上	未処理	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66	基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)
シール材	クロロプレン	エンクロージャ付属品	ハウジングの背面壁経由の取り付け

**KEBIQL404020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

## 注：保護等級

IP保護は、密閉されたシリングワッシャーを使用して壁取り付け後にのみ与えられます。

## フランジプレート

いいえ

**垂直アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59
WDU 4 / ZDU 4	3x49

WDU 16 / ZDU 16	2x24
WDU 35 / ZDU 35	1x18
WDU 6 / ZDU 6	2x37

**水平アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59
WDU 4 / ZDU 4	3x49

WDU 16 / ZDU 16	2x24
WDU 35 / ZDU 35	1x18
WDU 6 / ZDU 6	2x37

**証明書番号の格納装置**

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2650 220428 001ISS01
------------------	------------------------------

**分類**

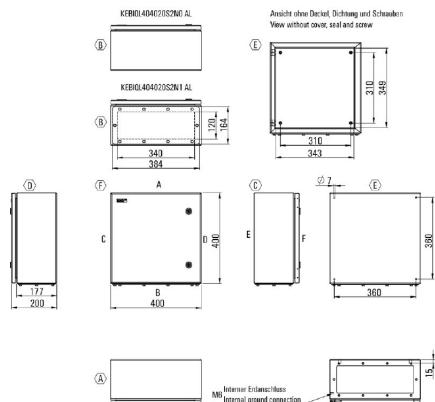
ETIM 8.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261
ECLASS 15.0	27-18-01-01

ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 14.0	27-18-01-01

**KEBIQL404020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**KEBIQL404020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**取り付けプレート**

取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

**一般注文データ**

種別	KEB MOPL 4040 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074173</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 340 mm, 幅: 340
GTIN (EAN)	4064675425182	mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
数量	1 ST	
種別	KEB MOPL 4040 S2N H	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074319</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 340 mm, 幅: 340
GTIN (EAN)	4064675425281	mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色
数量	1 ST	

**ドキュメントホルダー**

エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

**一般注文データ**

種別	DOHA KEB A4 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675425656	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	
種別	DOHA KEB A5 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 125
GTIN (EAN)	4064675425649	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	
種別	DOHA KEB A6 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

## 一般注文データ

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深
GTIN (EAN)	4064675275695	さ: 10.5 mm, 基本材質: スチール, 未処理 銀色
数量	1 ST	

## スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたはDINレールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190857851	さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色
数量	2 ST	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190850234	さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色
数量	2 ST	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190850241	さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色
数量	2 ST	

**KEBIQL404020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ****タイプラベルホルダー**

必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

**一般注文データ**

種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 25
GTIN (EAN)	4064675425632	mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4404 (316L), 面消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 50
GTIN (EAN)	4064675425366	mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4404 (316L), 面消し, 銀色

**取り付けプレート**

取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

**一般注文データ**

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深
GTIN (EAN)	4050118063820	さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
数量	1 ST	

**KEBIQL404020S2N0 AL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****取付け備品**

統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャー モデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

**取り付け対応ハードウェアキット**

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

**一般注文データ**

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン
注文番号	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196	深さ: 13.6 mm, 基本材質: ステンレススチール、防錆性, 未処理, 銀色
数量	500 ST	

**ダブルビットキー**

ダブルビットキーを使用すると、エンクロージャー扉のロック素子を開閉できます。

**一般注文データ**

種別	KLIPPON QL KEY	バージョン
注文番号	<a href="#">2473930000</a>	Klippon EB (Essential Box), キー, その他, 基本材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4050118485868	
数量	5 ST	