

## KEBIQL403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



新しいKlippon® EBiエンクロージャシリーズは、産業環境向けに特別に設計されています。厳しい環境での使用に関するすべての要件を確実に満たし、魅力的なパフォーマンス機能を特長としています。費用対効果の高いステンレススチール製エンクロージャは、非常に経済的な効果を可能にし、限られた予算のプロジェクトにも適しています。業界別応用のKlippon® EBiに加えて、危険地域のためのKlippon® EBxがあります。cULus認可を受けたエンクロージャは、要求に応じて利用できます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), エンクロージャ, 高さ: 400 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 200 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">8000090365</a>  |
| 種別         | KEBIQL403020S2N1 AL   |
| GTIN (EAN) | 4064675855781   |
| 数量         | 1 items   |

## KEBIQL403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |           |           |             |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 200 mm    | 奥行き (インチ) | 7.874 inch  |
| 高さ   | 400 mm    | 高さ (インチ)  | 15.748 inch |
| 幅    | 300 mm    | 幅 (インチ)   | 11.811 inch |
| 正味重量 | 7717.47 g |           |             |

## 温度

動作温度 -40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグラウンド、上/下

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 21 | M12 | 55 |
| M40 | 6  | M32 | 8  |
| M25 | 18 | M16 | 36 |

## ケーブルグラウンド、右

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 24 | M16 | 65 |
| M40 | 10 | M32 | 21 |
| M20 | 40 | M12 | 96 |

## ケーブルグラウンド、左

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 65 |
| M32 | 21 | M25 | 24 |
| M20 | 40 | M40 | 10 |

## 一般的な情報

|            |                        |          |  |
|------------|------------------------|----------|--|
| カバー素材厚み    | 1.5 mm                 | フランジ素材厚み | 3 mm                                       |
| 筐体素材厚      | 1.5 mm                 | シリコーン    | いいえ  |
| 動作温度、最大    | 85 °C                  | 動作温度、最小  | -40 °C                                     |
| 蓋付け        | ダブルピット挿入付き四半回転ファスナー    | 表面仕上     | 未処理  |
| 衝撃耐性       | 10 Jバージョン標準            | 保護度合い    | IP66                                       |
| 基本材質       | ステンレススチール 1.4301 (304) | シール材     | クロロプレン                                     |
| エンクロージャ付属品 | ハウジングの背面壁経由の取り付け       | 注：保護等級   | IP保護は、密閉されたシーリングワッシャーを使用して壁取り付け後にのみ与えられます。 |
| グラウンドプレート  | 下部                     | フランジプレート | はい   |

## KEBIQL403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 垂直アセンブリ

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x24 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x18 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x49 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x37 |

## 水平アセンブリ

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x25 |

## 証明書番号の格納装置

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| DoC LVD (適合宣言番号) | DE PS2650 220428<br>001ISS01 |
|------------------|------------------------------|

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

**KEBIQL403020S2N1 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

図面

www.weidmuller.com

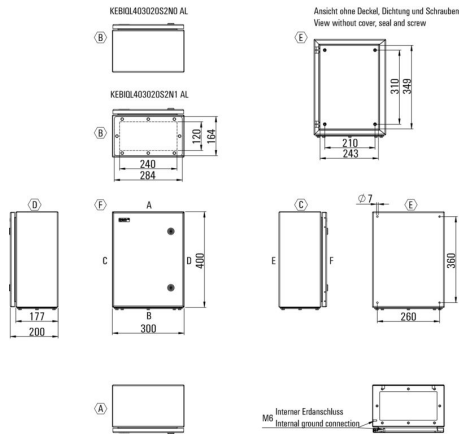

## KEBIQL403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KEB MOPL 4030 MSZN         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">8000074172</a> | Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 340 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色                |
| GTIN (EAN) | 4064675425175              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | KEB MOPL 4030 S2N H        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">8000074318</a> | Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 340 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425274              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## 取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KEB MOFT SMALL S4 SET      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2660200318</a> | Klippon EB (Essential Box), 取り付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深さ: 10.5 mm, 基本材質: スチール, 未処理, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675275695              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ドキュメントホルダー



エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

## KEBIQL403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DOHA KEB A6 S4B R          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8000075807</a> | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95 |
| GTIN (EAN) | 4064675425359              | mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色           |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、エンクロージャの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SP M6 15 MSZN              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">3896100000</a> | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851              |   |
| 数量         | 2 ST                       |   |
| 種別         | SP M6 20 MSZN              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">3896200000</a> | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234              |   |
| 数量         | 2 ST                       |   |
| 種別         | SP M6 30 MSZN              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">3896300000</a> | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241              |   |
| 数量         | 2 ST                       |   |

## タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | TPSDHA KEB 100X25 S4B R    | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8000075818</a> | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 25 |
| GTIN (EAN) | 4064675425632              | mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール         |
| 数量         | 1 ST                       | 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色                              |
| 種別         | TPSDHA KEB 130X50 S4B R    | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8000075816</a> | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 50 |
| GTIN (EAN) | 4064675425366              | mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール         |
| 数量         | 1 ST                       | 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色                              |

## KEBIQL403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | GFSC M5X10 TX20 SET        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキお                       |
| 数量         | 1 ST                       | よび不動態化, 銀色   |

## 取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けられるように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けすることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | LKSC M6X8 A2 TX30          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2704960000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118753196              | 深さ: 13.6 mm, 基本材質: ステンレススチール、防錆性, 未処理, 銀色                  |
| 数量         | 500 ST                     |  |

## KEBIQL403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダブルビットキー



ダブルビットキーを使用すると、エンクロージャー扉のロック素子を開閉できます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KLIPPON QL KEY             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2473930000</a> | Klippon EB (Essential Box), キー, その他, 基本材質: プラスチック |
| GTIN (EAN) | 4050118485868              |   |
| 数量         | 5 ST                       |   |

## ドキュメントホルダー



エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DOHA KEB A4 S4B R          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">8000075809</a> | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 175 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425656              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | DOHA KEB A5 S4B R          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">8000075808</a> | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 125 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425649              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |