


RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

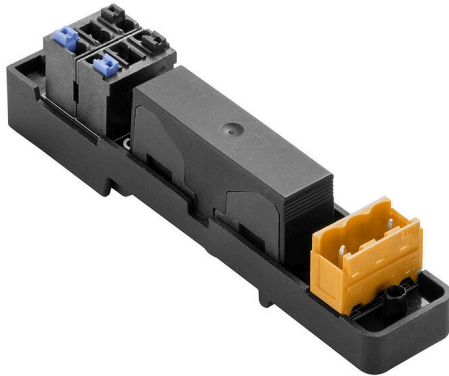

エネルギーDINレール分電器

TS 35取付レール対応メータキャビネット内複数のエネルギー分電器

- 2ピン、色分済
- 230 V、IP 30
- ヒューズ保護モジュール 25kA

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| 注文番号 | 8000091885 |
| 種別 | RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F |
| GTIN (EAN) | 4099986226609 |
| 数量 | 10 items |

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 23.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.9331 inch |
| 高さ | 93.7 mm | 高さ (インチ) | 3.689 inch |
| 幅 | 17.9 mm | 幅 (インチ) | 0.7047 inch |
| 正味重量 | 51.43 g | | |

温度

| | | | |
|----------|-----------------|------|-------------|
| 保管温度 | -40...70 °C | 動作温度 | -40...70 °C |
| 動作温度時の湿度 | 0 ~ 85% (結露無き事) | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f |

接続データ

| | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| 配電回路基板用コネクタ | LSF-SMT 5.08/03/180 (中央ピンなし) | 供給プラグインコネクタ | SL 5.08HC/03/180B (中央ピンなし) |
|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|

評価データ

| | | | |
|--------------|-------|------|-------|
| 保護度合い | IP30 | 動作電圧 | 230 V |
| 分電器接続ごとの最大電流 | 1.6 A | | |

接続フィールド

| | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------|
| 最小配線断面、AWG | AWG 28 | 接続方式 | PUSH IN |
| 被覆剥き長さ | 10 mm | クランプ範囲、最大 | 1.5 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² | 最大配線断面、AWG | AWG 14 |

供給接続

接続方式 プラグイン接続

ヒューズカートリッジ

| | | | |
|------|----------------------|--------|-------|
| 電圧降下 | 300 mV | 定格遮断性能 | 25 kA |
| 溶融積分 | 1.5 A ² s | | |

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 | | |

絶縁協調 (EN 60664-1)

| | | | |
|--------|----------|----------------------|------|
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC | サージ電圧カテゴリー | III |
| 汚染度 | 3 | パルス電圧テスト (1,2/50 µs) | 6 kV |

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

