


**PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

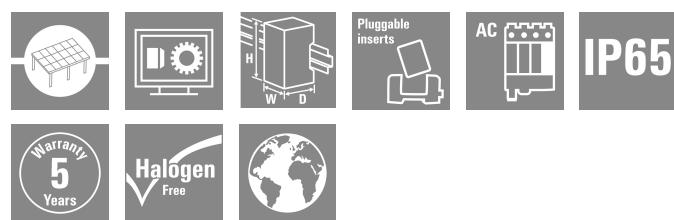

### 信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

- ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせて、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。
- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
  - 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

### 一般注文データ

バージョン	太陽光発電、組立てエンクロージャ、コミュニケーションモジュール、230 V AC、過電圧保護 I、バッテリー電源、電流モニタリング、コンポーネントの監視、電圧モニタリング、限界値モニタリング、通信ボックス、RJ45
注文番号	<a href="#">8000101285</a>
種別	PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986191976
数量	1 items

**PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS

適合

**寸法と重量**

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	530 mm	高さ (インチ)	20.8661 inch
幅	430 mm	幅 (インチ)	16.9291 inch
正味重量	16000 g		

**温度**

周囲温度 -20 °C...50 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**DCストリング監視**

供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ, RS-485を使用した現場装置とSCADA間の接続
電圧モニタリング	はい		

**DC入力**

入力数	15	接続口の数	2
-----	----	-------	---

**DC電気プロパティ**

定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリングいいえモニタリング)	

**分類**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

