


PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

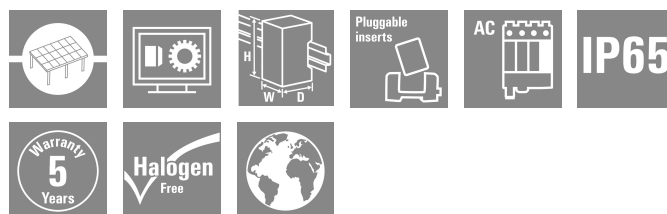

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせ、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, バッテリー電源, 電流モニタリング, コンポーネントの監視, 電圧モニタリング, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45
注文番号	8000101285
種別	PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986191976
数量	1 items

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	530 mm	高さ (インチ)	20.8661 inch
幅	430 mm	幅 (インチ)	16.9291 inch
正味重量	16000 g		

温度

周囲温度 -20 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d33ac1e5-d9b3-45a8-b552-8b15f2a45207

DCストリング監視

供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用 イーサネットマネージドス イッチ, RS-485を使用した 現場装置とSCADA間の接 続
電圧モニタリング	はい		

DC入力

入力数	15	接続口の数	2
-----	----	-------	---

DC電気プロパティ

定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点 なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリング いいえ モニタリング)	

分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

