
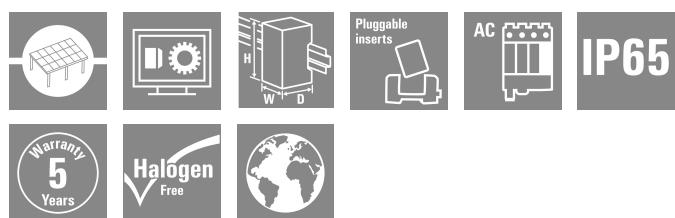


**PV CPCI22TXUXDXAXWXRXWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

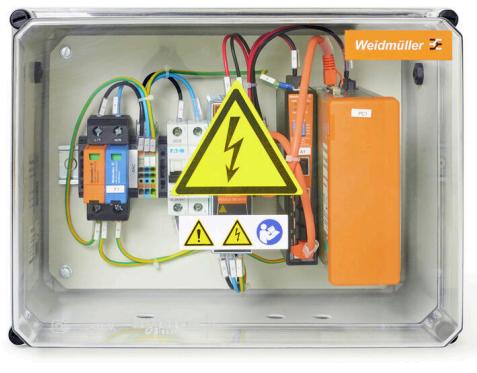

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせて、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- ・「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- ・新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

**一般注文データ**

バージョン	太陽光発電、組立てエンクロージャ、コミュニケーションモジュール、230 V AC、過電圧保護 I、バッテリー電源、電流モニタリング、コンポーネントの監視、電圧モニタリング、限界値モニタリング、通信ボックス、RJ45
注文番号	<a href="#">8000111621</a>
種別	PV CPCI22TXUXDXAXWXRXWW
GTIN (EAN)	4099986678880
数量	1 items

**PV CPCI22TXUXDXAXWXRXWWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

**寸法と重量**

深さ	180 mm	奥行き (インチ)	7.0866 inch
高さ	270 mm	高さ (インチ)	10.6299 inch
幅	360 mm	幅 (インチ)	14.1732 inch
正味重量	4000 g		

**温度**

周囲温度 -10 °C...40 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**DCストリング監視**

供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	産業用 PC, RJ45ポートによる産業用イーサネットルーター, RS-485を使用した現場装置とSCADA間の接続
電圧モニタリング	はい		

**DC入力**

入力数 1 接続口の数 3

**DC電気プロパティ**

定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリングいいえ モニタリング)	

**分類**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV CPCI22TXUXDXAXWXRXWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

