


PV WC1IXRXPXG1SXMXS6WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

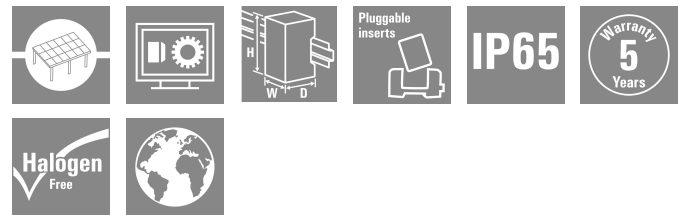

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

太陽光発電所のすべての重要な気象パラメータに関する信頼性の高い情報を提供するために、ワイドミュラーは2つの製品ファミリーを持つこのPV気象箱のポートフォリオを構築しました。

- それらは即時使用可能で、非常に堅牢で、すべての天候の影響から保護されています。
- Lite: 新「Lite」ファミリーは、「Premium」バージョンの主な機能と保護機能をコンパクトな筐体で提供します。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, エンクロージャ, 工業用モニター, 230 V AC, RJ45, Webベース, 気象ボックス
注文番号	8000113427
種別	PV WC1IXRXPXG1SXMXS6WW
GTIN (EAN)	4099986694187
数量	1 items

PV WC1IXRXPXG1SXMXS6WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	530 mm	高さ (インチ)	20.8661 inch
幅	430 mm	幅 (インチ)	16.9291 inch
正味重量	10214.43 g		

温度

周囲温度	-20 °C...50 °C	動作温度	-20°C to +50°C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	679e894e-8e39-4028-89ca-c4d3c4ec70e5

DCストリング監視

供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用 イーサネットマネージド スイッチ, RS-485を使用 した現場気象センサーと SCADA間の接続
電圧モニタリング	はい		

DC入力

入力数	12	接続口の数	9
-----	----	-------	---

DC電気プロパティ

定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点 なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリング 該当、補助接点なし モニタリング)	

分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV WC1IXRXPXG1SXMMS6WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

