


## RS VERT SUPPLY LSF-SMT\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

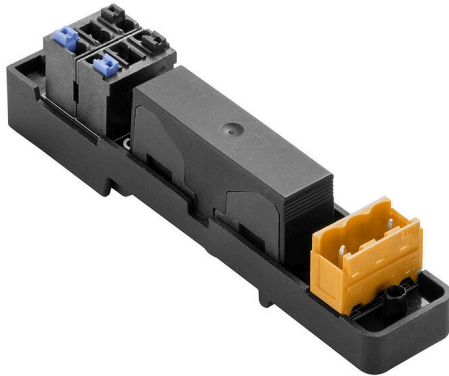

## エネルギーDINレール分電器

TS 35取付レール対応メータキャビネット内複数のエネルギー分電器

- 2ピン、色分済
- 230 V、IP 30
- ヒューズ保護モジュール 25kA

## 一般注文データ

注文番号	8000118954
種別	<a href="#">RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A</a>
GTIN (EAN)	4099986990678
数量	10 items

## RS VERT SUPPLY LSF-SMT\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	23.7 mm	奥行き (インチ)	0.9331 inch
高さ	93.7 mm	高さ (インチ)	3.689 inch
幅	17.9 mm	幅 (インチ)	0.7047 inch
正味重量	23.2 g		

## 温度

保管温度	-40...70 °C	動作温度	-40...70 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 85% (結露無き事)		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

## 接続データ

配電回路基板用コネクタ	LSF-SMT 5.08/03/180 (中央ピンなし)	供給プラグインコネクタ	SL 5.08HC/03/180B (中央ピンなし)
-------------	---------------------------------	-------------	----------------------------

## 評価データ

保護度合い	IP30	動作電圧	230 V
分電器接続ごとの最大電流	6 A		

## 接続フィールド

最小配線断面、AWG	AWG 28	接続方式	PUSH IN
被覆剥き長さ	10 mm	クランプ範囲、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>	最大配線断面、AWG	AWG 14

## 供給接続

接続方式	プラグイン接続
------	---------

## ヒューズカートリッジ

電圧降下	170 mV	定格遮断性能	25 kA
溶融積分	80 A <sup>2</sup> s		

## RS VERT SUPPLY LSF-SMT\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## 絶縁協調 (EN 60664-1)

定格絶縁電圧	250 V AC	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	2	パルス電圧テスト (1,2/50 µs)	4 kV

**RS VERT SUPPLY LSF-SMT\_F-6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

