


## PV CPCI19TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

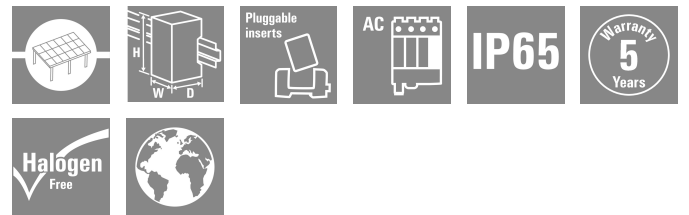

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせ、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, バッテリー電源, 電流モニタリング, コンポーネントの監視, 電圧モニタリング, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45
注文番号	<a href="#">8000119119</a>
種別	PV CPCI19TXU3DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986783348
数量	1 items

## PV CPCI19TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	747 mm	高さ (インチ)	29.4094 inch
幅	536 mm	幅 (インチ)	21.1023 inch
正味重量	25608.9 g		

## 温度

周囲温度 -10 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d33ac1e5-d9b3-45a8-b552-8b15f2a45207

## DCストリング監視

供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	産業用 PC, RJ45ポートによる産業用イーサネットルーター, RJ45およびSCマルチモードポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ, RS-485を使用した現場装置とSCADA間の接続
電圧モニタリング	はい		

## DC入力

入力数 15 接続口の数 4

## DC電気プロパティ

定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリング いいえ モニタリング)	

## 分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV CPCI19TXU3DXAXWXR2WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

