


PV 118SFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

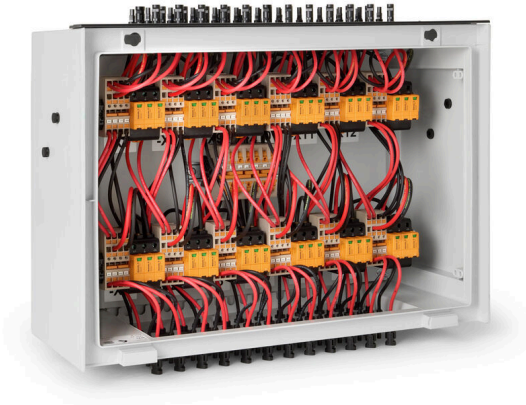

マルチ MPPT スtringインバーター用標準ポートフォリオ
 スtringとインバーターを過電圧から保護します。
 長いケーブルとStringインバーター入力 (MPPT) の
 保護は、屋上でも発電所規模でも、太陽光発電所設置
 の円滑な操業にとって極めて重要です。この目的のため
 に、ワイドミュラーは、ケーブルなしインバーターの
 String DC 直流入力側、あるいは双方を潜在的な過電
 圧から保護するために役立つ、一連の別々のキャビネット
 を備えた製品ポートフォリオを開発しました。これら
 のソリューションにより、Weidmüller (ワイドミュ
 ラー) のソーラー PV の経験と品質規格へのこだわりを設
 置および開発業者様にお届けします。Multi-MMPT

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 結合器ボックス, 1500 V, 過電圧保護 I / II, WM4C, 壁掛け用, 横, 分散型インバーター, 9 MPP
注文番号	8000126426
種別	PV 118SFXCXXV101TXPX15LWW
GTIN (EAN)	4099986907355
数量	1 items

PV 118SFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	536 mm	高さ (インチ)	21.1023 inch
幅	747 mm	幅 (インチ)	29.4094 inch
正味重量	8955.79 g		

温度

周囲温度	-20 °C...45 °C	動作温度	-20°C to +45°C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

DCストリング監視

モニタリング機能	モニタリングなし
----------	----------

DC入力

直流入力数	18	
接続タイプ、DC入力ケーブル	WM4Cプラグインコネクタ	
接続DC入力ケーブル (-)	WM4Cプラグインコネクタ	
最大出力点数 (MPP)	9	
機能的アース接触	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 1
		ケーブル直径、最小 6 mm
		ケーブル直径、最大 12 mm
	導体接続	接続方式 ねじ接続
入力数	18	
接続口の数	3	
接続 DC 入力ケーブル (+)	WM4Cプラグインコネクタ	
ヒューズの種別	ヒューズカートリッジもホルダーもない	
ヒューズの種類	ヒューズカートリッジもホルダーもない	

DC出力

DC出力ケーブル接続	WM4Cプラグインコネクタ	接続種類、DC出力ケーブル	WM4Cプラグインコネクタ
直流出力数	18		

DC電気プロパティ

定格電圧	1500 V	接地	VPUで直接
サージ保護DC側	1500V タイプI+II、リ モート接点あり		

PV 118SFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ハウジング

取り付け方式	壁取付け	保護度合い	IP65
--------	------	-------	------

基準及び標準

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
----	--

保証

時間間隔	5 年
------	-----

分類


ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 118SXFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

図面

www.weidmueller.com

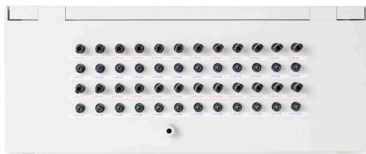

Combiner Box Name Description
 PV 2 24 S0 FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

