

**KEBIHS604020S2N0 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

バージョン	Klippon EBi HS (Essential Box industrial - ヒンジネジ), エングロージャ, ストレート, 高さ: 600 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 未処理, 銀色
注文番号	<a href="#">8000133628</a>
種別	KEBIHS604020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368667
数量	1 items

## KEBIHS604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

深さ	200 mm
高さ	600 mm
幅	400 mm
壁厚、最小	1.5 mm
正味重量	11532.44 g

奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ (インチ)	23.622 inch
幅 (インチ)	15.748 inch
壁厚、最大	1.5 mm

## 温度

動作温度 -40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランド、上/下

M20	27
M63	3
M32	12
M50	3

M12	70
M40	10
M25	21
M16	30

## ケーブルグランド、右

M25	36
M16	64
M50	6
M20	60

M63	5
M40	14
M32	20
M12	138

## ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、カバー	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド
接地、エンクロージャ、内部	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド

接地、エンクロージャ、外部	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド
---------------	--------------------------------------

## 一般な情報

カバー素材厚み	1.5 mm
筐体素材厚	1.5 mm
動作温度、最大	85 °C
蓋付け	マイナスM5六角ねじとフラット+ヒンジ間の距離10 mm
衝撃耐性	10 Jバージョン標準
基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)

法兰素材厚み	3 mm
素材の厚み	1.5 mm
動作温度、最小	-40 °C
表面仕上	艶消し、未処理
保護度合い	IP66
シール材	ポリウレタン

**KEBIHS604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

フランジプレート	いいえ	蓋	はい
使用範囲	システムとテクノロジーの構築		

**垂直アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	11x48	WDU 16 / ZDU 16	3x42
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x91	WDU 35 / ZDU 35	3x31
WDU 4 / ZDU 4	3x83	WDU 6 / ZDU 6	3x64

**水平アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	4x38	WDU 16 / ZDU 16	4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x60	WDU 35 / ZDU 35	4x18
WDU 4 / ZDU 4	4x50	WDU 6 / ZDU 6	4x38

**証明書番号の格納装置**

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2650 220428 001ISS01	承認条件	CE
------------------	------------------------------	------	----

**分類**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**KEBIHS604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ドキュメントホルダー**

エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

**一般注文データ**

種別	DOHA KEB A4 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675425656	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	
種別	DOHA KEB A5 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 125
GTIN (EAN)	4064675425649	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	
種別	DOHA KEB A6 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	

**取り付けフット**

追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

**一般注文データ**

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深さ: 10.5 mm, 基本材質: スチール, 未処理, 銀色
GTIN (EAN)	4064675275695	
数量	1 ST	

**KEBIHS604020S2N0 AL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****スペーサー**

3種の長さ展開の取り付けレールまたはDINレールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

**一般注文データ**

種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190857851	
数量	2 ST	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850234	
数量	2 ST	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850241	
数量	2 ST	

**タイプラベルホルダー**

必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

**一般注文データ**

種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
GTIN (EAN)	4064675425632	
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
GTIN (EAN)	4064675425366	
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色

**KEBIHS604020S2N0 AL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****取り付けプレート**

取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

**一般注文データ**

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 ST	

**取付け備品**

統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

**取り付け対応ハードウェアキット**

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

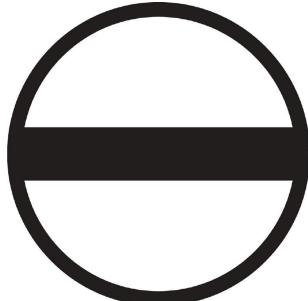
**一般注文データ**

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン
注文番号	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm, 深さ: 13.6 mm, 基本材質: ステンレススチール、防錆性、未処理、銀色
GTIN (EAN)	4050118753196	
数量	500 ST	

**KEBIHS604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****スクリュードライバー (マイナス用)**

VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

**一般注文データ**

種別	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	バージョン
注文番号	<a href="#">2749640000</a>	取付けツール、刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2
GTIN (EAN)	4050118896381	mm
数量	1 ST	

**取り付けプレート**

取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

**一般注文データ**

種別	KEB MOPL 6040 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074178</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 540 mm, 幅: 340
GTIN (EAN)	4064675425236	mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
数量	1 ST	
種別	KEB MOPL 6040 S2N H	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074324</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 540 mm, 幅: 340
GTIN (EAN)	4064675425335	mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色
数量	1 ST	