

**KEBIQL806020S2NO AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

バージョン	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), エンクロージャ, 高さ: 800 mm, 幅: 600 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 面消し, 未処理, 銀色
注文番号	<a href="#">8000133643</a>
種別	KEBIQL806020S2NO AL
GTIN (EAN)	4099987368568
数量	1 items

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数

**寸法と重量**

深さ	200 mm
高さ	800 mm
幅	600 mm
正味重量	19768.26 g

奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ (インチ)	31.496 inch
幅 (インチ)	23.622 inch

**温度**

動作温度 -40 °C...85 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**ケーブルランド、上/下**

M20	42
M63	5
M32	20
M50	6

M12	138
M40	16
M25	24
M16	45

**ケーブルランド、右**

M25	51
M16	84
M50	8
M20	80

M63	7
M40	22
M32	28
M12	192

**ハウジングの接地**

接地、エンクロージャ、カバー	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド	接地、エンクロージャ、外部	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド
接地、エンクロージャ、内部	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド		

**一般な情報**

カバー素材厚み	1.5 mm	筐体素材厚	1.5 mm
素材の厚み	1.5 mm	動作温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	表面仕上	艶消し、未処理
衝撃耐性	10 Jバージョン標準	保護度合い	IP66
基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)	シール材	ポリウレタン
エンクロージャ付属品	背面にM6のブラインドスレッド孔を4または6、オプションで追加の取り付けフットを使用	フランジプレート	いいえ

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

蓋	はい	使用範囲	システムとテクノロジーの構築
<b>垂直アセンブリ</b>			
WDU 10 / ZDU 10	4x70	WDU 16 / ZDU 16	3x61
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x132	WDU 35 / ZDU 35	2x44
WDU 4 / ZDU 4	4x111	WDU 6 / ZDU 6	4x94
<b>水平アセンブリ</b>			
WDU 10 / ZDU 10	4x51	WDU 16 / ZDU 16	3x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x98	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	4x83	WDU 6 / ZDU 6	4x64
<b>証明書番号の格納装置</b>			
DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2650 220428 001ISS01	承認条件	CE
<b>分類</b>			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ドキュメントホルダー**

エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

**一般注文データ**

種別	DOHA KEB A4 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675425656	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	
種別	DOHA KEB A5 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 125
GTIN (EAN)	4064675425649	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	
種別	DOHA KEB A6 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 ST	

**取り付けフット**

追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

**一般注文データ**

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深さ: 10.5 mm, 基本材質: スチール, 未処理, 銀色
GTIN (EAN)	4064675275695	
数量	1 ST	

## KEBIQL806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたはDINレールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190857851	
数量	2 ST	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850234	
数量	2 ST	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850241	
数量	2 ST	

## タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

## 一般注文データ

種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
GTIN (EAN)	4064675425632	
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
GTIN (EAN)	4064675425366	
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色

## KEBIQL806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 ST	

## 取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

## 取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - PSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

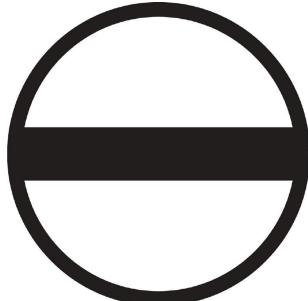
## 一般注文データ

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン
注文番号	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm, 深さ: 13.6 mm, 基本材質: ステンレススチール、防錆性、未処理、銀色
GTIN (EAN)	4050118753196	
数量	500 ST	

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****スクリュードライバー (マイナス用)****一般注文データ**

種別	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	バージョン
注文番号	<a href="#">2749640000</a>	取付けツール, 刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2
GTIN (EAN)	4050118896381	mm
数量	1 ST	

**取り付けプレート**

取り付けプレート(穴あけ加工あり・なし)は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

**一般注文データ**

種別	KEB MOPL 8060 S2N H	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074325</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 740 mm, 幅: 540
GTIN (EAN)	4064675425342	mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未
数量	1 ST	処理, 銀色
種別	KEB MOPL 8060 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074179</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 740 mm, 幅: 540
GTIN (EAN)	4064675425243	mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 垂鉛めっき, 銀色
数量	1 ST	

**ダブルビットキー**

ダブルビットキーを使用すると、エンクロージャー扉のロック素子を開閉できます。

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

種別	KLIPPON QL KEY	バージョン
注文番号	<a href="#">2473930000</a>	Klippon EB (Essential Box), キー, その他, 基本材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4050118485868	
数量	5 ST	