

PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

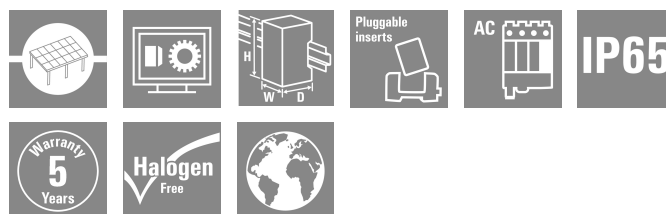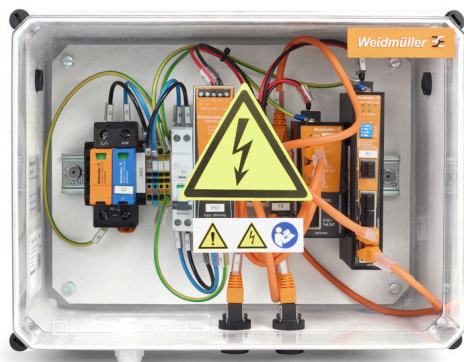

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせ、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, バッテリー電源, 電流モニタリング, コンポーネントの監視, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45, PoE
注文番号	8000135184
種別	PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099987006750
数量	1 items

PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	180 mm	奥行き (インチ)	7.0866 inch
高さ	270 mm	高さ (インチ)	10.6299 inch
幅	360 mm	幅 (インチ)	14.1732 inch
正味重量	4292.58 g		

温度

周囲温度 -20 °C...35 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6al, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

DCストリング監視

供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ, 産業用 PC, PoEアンマネージドインジェクタ, RS-485を使用した現場装置とSCADA間の接続
----	----------------------------	----------	---

DC電気プロパティ

定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリング いいえ モニタリング)	

分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

