

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー, 断路器
注文番号	8000143244
種別	PV SUNCOVER 20/20/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111836
数量	1 items

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	136.5 mm	奥行き (インチ)	5.374 inch
高さ	224.5 mm	高さ (インチ)	8.8386 inch
幅	241 mm	幅 (インチ)	9.4882 inch
正味重量	2872 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料

基本材質	ステンレススチール
------	-----------

分類


ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

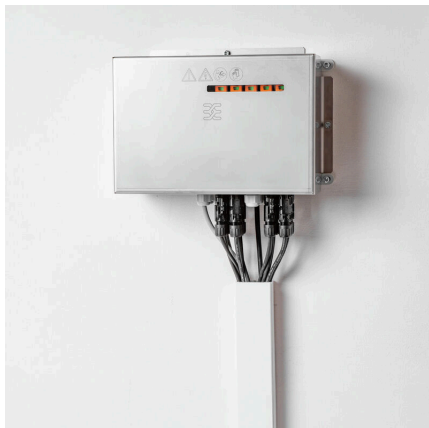

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

一般注文データ

種別	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	バージョン
注文番号	2890590000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675878438	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	バージョン
注文番号	2890350000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675877998	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	バージョン
注文番号	2890470000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675878315	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, WM4C
数量	1 ST	