

## PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 太陽光発電, 日よけカバー, 断路器         |
| 注文番号       | <a href="#">8000143244</a> |
| 種別         | PV SUNCOVER 20/20/13 SW    |
| GTIN (EAN) | 4099987111836              |
| 数量         | 1 items                    |

## PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 136.5 mm | 奥行き (インチ) | 5.374 inch  |
| 高さ   | 224.5 mm | 高さ (インチ)  | 8.8386 inch |
| 幅    | 241 mm   | 幅 (インチ)   | 9.4882 inch |
| 正味重量 | 2872 g   |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 材料

|      |           |
|------|-----------|
| 基本材質 | ステンレススチール |
|------|-----------|

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |

**PV SUNCOVER 20/20/13 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

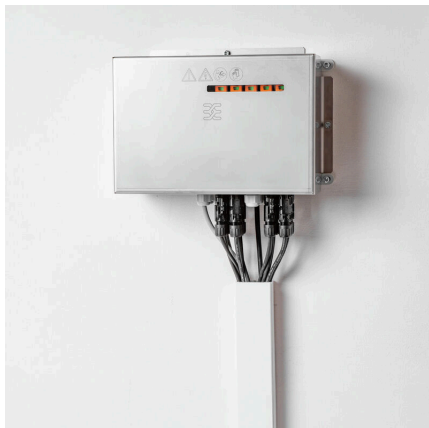

## PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2890590000</a> | 太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入 |
| GTIN (EAN) | 4064675878438              | カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, ケーブルグランド               |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2890350000</a> | 太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入 |
| GTIN (EAN) | 4064675877998              | カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, MC4-Evo 2              |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2890470000</a> | 太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入 |
| GTIN (EAN) | 4064675878315              | カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, WM4C                   |
| 数量         | 1 ST                       |  |