


## PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

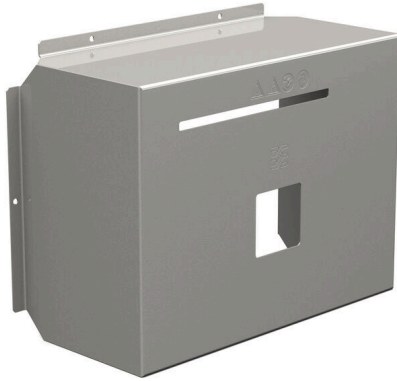

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー, 断路器
注文番号	<a href="#">8000144192</a>
種別	PV SUNCOVER 30/40/18 SW
GTIN (EAN)	4099987126588
数量	1 items

## PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	191.5 mm	奥行き (インチ)	7.5394 inch
高さ	324.5 mm	高さ (インチ)	12.7756 inch
幅	441 mm	幅 (インチ)	17.3622 inch
正味重量	4900 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料

基本材質	ステンレススチール
------	-----------

## 分類


ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**PV SUNCOVER 30/40/18 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

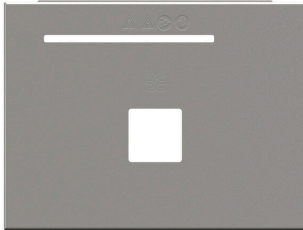

## PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

## 一般注文データ

種別	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	バージョン
注文番号	<a href="#">2890610000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675878452	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	バージョン
注文番号	<a href="#">2890370000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675878216	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	バージョン
注文番号	<a href="#">2890490000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675878339	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, 断路器, WM4C
数量	1 ST	