

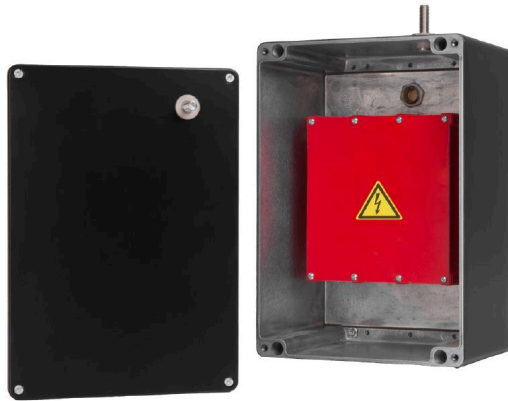
KLIPPON K75 3M10 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社は、車両用途のエンクロージャソリューションを提供しています。DC、三相、ACドライブ対応モーター接続ボックスは、大電流および高電圧でも完璧な機能を保証します。省スペース仕様のため、設置スペースを柔軟に使用でき、また電流耐負荷公差により発熱が少なく耐久性に優れています。さらに、当社のギャングウェイ接続ボックスは、列車セット内の電源電圧の分配を保証し、列車の電源に対する堅牢で安全な保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	エンクロージャ, 高さ: 230 mm, 幅: 330 mm, 深さ: 181 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 粉体塗装, 漆黒
注文番号	8000148146
種別	KLIPPON K75 3M10 HVT
GTIN (EAN)	4099987188630
数量	1 items

KLIPPON K75 3M10 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	181 mm	奥行き (インチ)	7.126 inch
高さ	230 mm	高さ (インチ)	9.0551 inch
幅	330 mm	幅 (インチ)	12.9921 inch
正味重量	10745.58 g		

温度

動作温度	-60 °C...135 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的な情報

シリコーン	はい	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-60 °C	蓋付け	Torx®-20スローヘッドねじ, マイナスM6トルックスステンレスねじ
設置アドバイス	蓋ネジ付属	標準	EN 45545 HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2
表面仕上	粉体塗装	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67, IP68	基本材質	アルミニウムAlSi12
シール材	シリコン	カバーのシール材	シリコン
蓋のねじ数	4	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C
使用範囲	輸送		

垂直アセンブリ

ヒューズホルダーあり (2)	はい
----------------	----

水平アセンブリ

HV 4000	1x3	ヒューズホルダーあり	はい
---------	-----	------------	----

材質データ

表面仕上	粉体塗装	基本材質	アルミニウムAlSi12
------	------	------	--------------

一般データ

色	漆黒	保護度合い	IP66, IP67, IP68
カラーチャート (類似)	RAL 9005		

ハウジング

基本材質	アルミニウムAlSi12
------	--------------

分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01

ECLASS 15.0

27-18-01-01