


## KLIPPON K75 3M10 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

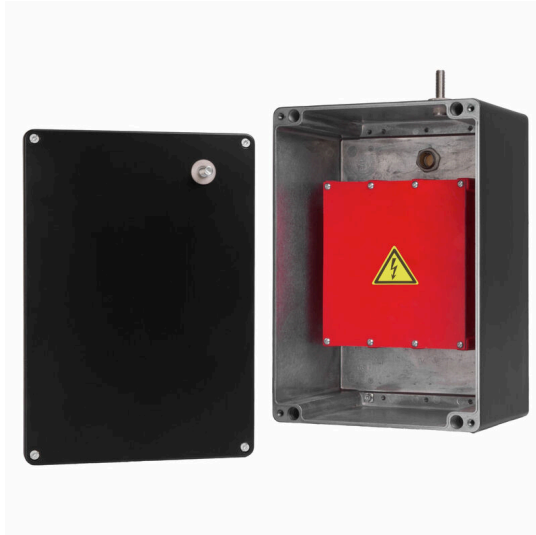

当社は、車両用途のエンクロージャソリューションを提供しています。DC、三相、ACドライブ対応モーター接続ボックスは、大電流および高電圧でも完璧な機能を保証します。省スペース仕様のため、設置スペースを柔軟に使用でき、また電流耐負荷公差により発熱が少なく耐久性に優れています。さらに、当社のギャングウェイ接続ボックスは、列車セット内の電源電圧の分配を保証し、列車の電源に対する堅牢で安全な保護を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	エンクロージャ, 高さ: 230 mm, 幅: 330 mm, 深さ: 181 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 粉体塗装, 漆黒
注文番号	<a href="#">8000148146</a>
種別	KLIPPON K75 3M10 HVT
GTIN (EAN)	4099987188630
数量	1 items

## KLIPPON K75 3M10 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	181 mm	奥行き (インチ)	7.126 inch
高さ	230 mm	高さ (インチ)	9.0551 inch
幅	330 mm	幅 (インチ)	12.9921 inch
正味重量	10745.58 g		

## 温度

動作温度 -60 °C...135 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的な情報

シリコーン	はい	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-60 °C	蓋付け	Torx®-20スローヘッドねじ, マイナスM6トルックスステンレスねじ
設置アドバイス	蓋ネジ付属	標準	EN 45545 HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2
表面仕上	粉体塗装	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67, IP68	基本材質	アルミニウムAISI12
シール材	シリコン	カバーのシール材	シリコン
蓋のねじ数	4	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C
使用範囲	輸送		

## 垂直アセンブリ

ヒューズホルダーあり (2) はい

## 水平アセンブリ

HV 4000 1x3 ヒューズホルダーあり はい

## 材質データ

表面仕上 粉体塗装 基本材質 アルミニウムAISI12

## 一般データ

色 漆黒 保護度合い IP66, IP67, IP68  
カラーチャート (類似) RAL 9005

## ハウジング

基本材質 アルミニウムAISI12

## 分類

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261  
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01

**KLIPPON K75 3M10 HVT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-18-01-01

---