


## KLIPPON K51 MOPL 1222 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

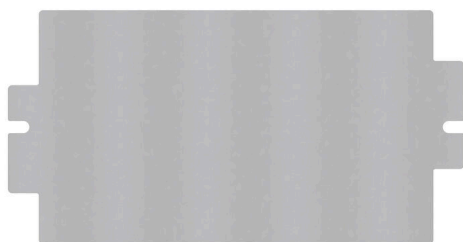

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 空エンクロージャ, ストレート, 高さ: 106 mm, 幅: 207 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">8000188274</a>
種別	KLIPPON K51 MOPL 1222 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062335
数量	1 items

## KLIPPON K51 MOPL 1222 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.0591 inch
高さ	106 mm	高さ (インチ)	4.1732 inch
幅	207 mm	幅 (インチ)	8.1496 inch
正味重量	238.3 g		

## 温度

## 動作温度

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	1.5 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	7 mm
表面仕上	亜鉛めっき	基本材質	スチール板

## 一般的な情報

素材の厚み	1.5 mm	設置アドバイス	取り付けプレート
表面仕上	亜鉛めっき	基本材質	スチール板
使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 爆発危険区域, プロセス業界, 輸送		

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03
------------------	------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		