

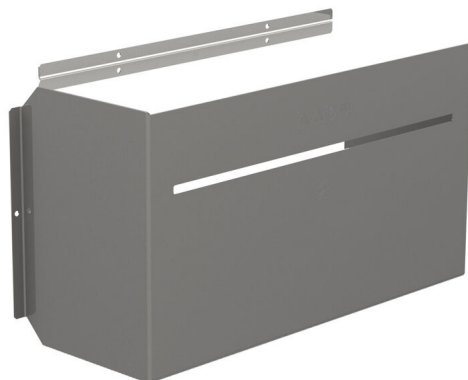
PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー
注文番号	8000196680
種別	PV SUNCOVER 30/56/21
GTIN (EAN)	4069165146783
数量	1 items

PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	213.3 mm	奥行き (インチ)	8.3976 inch
高さ	326.5 mm	高さ (インチ)	12.8543 inch
幅	599 mm	幅 (インチ)	23.5826 inch
正味重量	6000 g		

材料

基本材質

ステンレススチール

分類

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

一般注文データ

種別	PVN1M3I9SFXV100TXPX10	バージョン
注文番号	2683130000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699876	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN1M3I9SFXV101TXPX10	バージョン
注文番号	2683190000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118700220	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN1M3I9SFXV200TXPX10	バージョン
注文番号	2683330000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118700152	カ/3出力, 過電圧保護, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN1M6I4SFXV100TXPX10	バージョン
注文番号	2737630000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118824902	
数量	1 ST	
種別	PVN1M6I4SFXV101TXPX10	バージョン
注文番号	2737620000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824896	
数量	1 ST	

ヒューズ搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

一般注文データ

種別	PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2683040000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699715	カ/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護 I / II, ケーブルグランド
数量	1 ST	

PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2683080000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699913	カ/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2737520000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入
GTIN (EAN)	4050118004595	カ/6出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護 I / II, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2737440000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入
GTIN (EAN)	4032248395545	カ/6出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	