


## DKR 32 24VUC 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

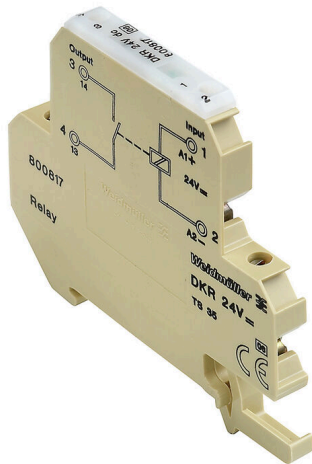

図に類似

## 一般注文データ

バージョン	DKシリーズ, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点 Rh/Ru, 定格制御電圧: 24 V UC ±10 %, 持続電流: 0.5 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	<a href="#">8008110000</a>
種別	DKR 32 24VUC 1A
GTIN (EAN)	4008190014100
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2014-12-31T00:00:00+01:00

## DKR 32 24VUC 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	56 mm	奥行き (インチ)	2.2047 inch
高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.9527 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	16.8 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...60 °C	動作温度	-25 °C...40
湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bfa70fee-36d4-46cd-9de5-25beb071e19e

## 制御側

定格制御電圧	24 V UC ±10 %	定格電流 AC	15 mA
定格電流 DC	9 mA	公称出力	0.36 VA/216 mW
ステータス表示	緑色LED		

## 負荷側

定格負荷の最大回路周波数	5 Hz	最大開閉電圧、AC	100 V
突入電流	500 mA	AC スwitching容量 (抵抗)、最大	10 VA
DC スwitching容量 (抵抗)、最大	10 W	スイッチオン遅延	標準0.7 ~ 2.5ミリms
スイッチオフ遅延	typical. 0.2...2.0 ms	接点の種別	1 NO contact (Rh/Ru)
機械的耐用期間	109開閉サイクル	最小Switching電源	1 mA @ 1 V

## 一般データ

取り付けレール	TS 32	テストボタンが使用可能	いいえ
メカニカルスイッチの位置表示	いいえ	開放側面	右
色	ページ		

## 絶縁協調

定格電圧	150 V	汚染度	2
サージ電圧カテゴリー	III	沿面距離とクリアランス距離入力 - 出力 ≥ 3 mm	
取り付けレールの耐電圧	4 kV効率	インパルス耐電圧	1.5 kV
保護度合い	IP20		

## 技術データ

## 接続データ


導体接続方法	ねじ接続	クランプ範囲、定格接続	4 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12

## 分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

図面

配線図

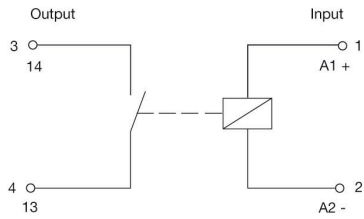

## DKR 32 24VUC 1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がり ensures します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

種別	AP DKT4 PA	バージョン
注文番号	<a href="#">0687560000</a>	端子用エンドプレート, ベージュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190009465	66, 嵌合仕様: はい
数量	20 ST	