

DKO 35 24VDC E:U

 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

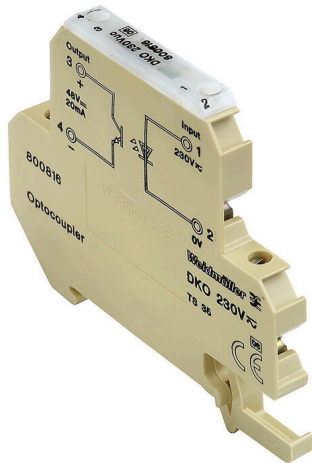

一般注文データ

バージョン	DKシリーズ, ソリッドステートリレー, 定格制御 電圧: 24 V DC $\pm 10\%$, 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 0.5 A, ねじ接続
注文番号	8019590000
種別	DKO 35 24VDC E:U
GTIN (EAN)	4008190137823
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2015-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	TOS 24VDC/48VDC 0.5A

DKO 35 24VDC E:U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	56	奥行き (インチ)	2.2047 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.5591 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	20.9 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-25 °C...40
湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし		

失敗の確率

MTTF 2308 a

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	24 V DC ±10 %	公称出力	145 mW
ステータス表示	緑色LED	入力周波数	200 Hz

負荷側

定格スイッチング電圧	5...48 V DC	持続電流	0.5 A
定格スイッチング電流	500 mA	スイッチオン遅延	約40 µs
スイッチオフ遅延	Approx. 65 µs	最大負荷での電圧降下	800 mV
短絡耐性仕様	いいえ	保護回路、負荷側	ダイオード回路
接点の種別	1 NO contact (Transistor)	最大回路周波数 (DC 制御電圧)	200 Hz
パルス占有率 (一般)	1:2		

一般データ

取り付けレール	TS 35	色	ベージュ
---------	-------	---	------

絶縁協調

定格電圧	300 V	汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	III	制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリーンパス	≥ 4 mm
インパルス耐電圧	4 kV	保護度合い	IP20

DKO 35 24VDC E:U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続データ


導体接続方法	ねじ接続	クランプ範囲、定格接続	4 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	4 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.5 mm ²	導体断面、固定式、最大	4 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

図面

配線図

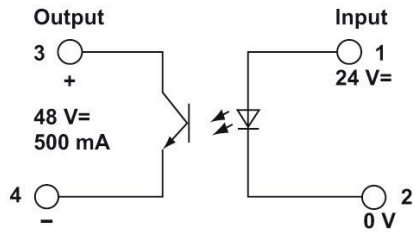

Schaltsymbol

DKO 35 24VDC E:U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がり ensures します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

種別	AP DKT4 PA	バージョン
注文番号	0687560000	端子用エンドプレート, ベージュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190009465	66, 嵌合仕様: はい
数量	20 ST	