

## AP 45/LI GR 2025


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

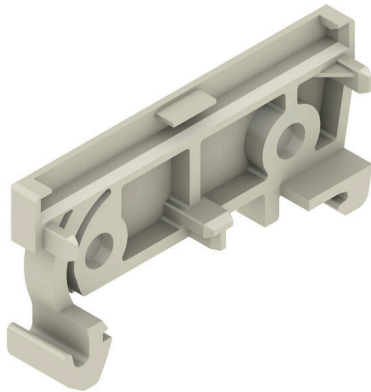

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

バージョン	エンドプレート, RS 45 ベブルグレー, エンドプレート DIN 取り付けレール左, 幅: 8 mm
注文番号	<a href="#">8143910000</a>
種別	AP 45/LI GR 2025
GTIN (EAN)	4008190003111
数量	20 items

## AP 45/LI GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	22.8 mm	奥行き (インチ)	0.8976 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
長さ	45 mm	長さ (インチ)	1.7716 inch
正味重量	2.21 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理
基本材質	PA 66	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI

## 一般データ

色	ペブルグレー	保護度合い	IP00
取り付けレール	TS 32, TS 35	カラーチャート (類似)	RAL 7032
封止オプション	いいえ		

## 重要なメモ

製品情報 この記事は今後ご利用いただけなくなります。これ以上のデザインインは行わないでください。RS 70とRS 100のプロファイルモデルシリーズが、代わりにご利用できます。

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

図面

RAIL MOUNTING

