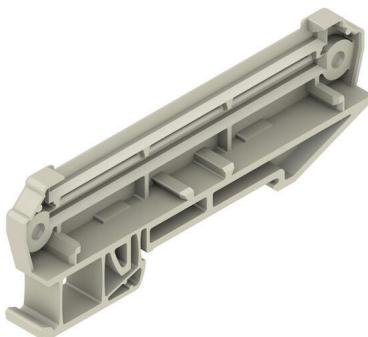


AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート, RS 80 ベブルグレー, エンドプレート DIN 取り付けレール左, 幅: 30 mm
注文番号	8156210000
種別	AP RF 80 LI 2025
GTIN (EAN)	4008190978198
数量	20 items

AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	9 mm	奥行き (インチ)	0.3543 inch
高さ	86.4 mm	高さ (インチ)	3.4016 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	5.95 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理
基本材質	PA 66	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI

一般データ

色	ペブルグレー	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 7032	封止オプション	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

 

AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

RAIL MOUNTING
WITH LOCKING FOOT

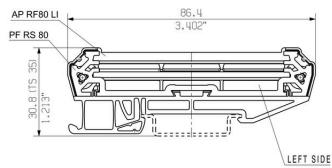

AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RS 80 - プロファイルハウジング



RS 80プロファイルは、取り付けレールと壁掛けの両方が可能であるため、幅広い取り付けオプションをご用意しています。これにより、空間的な条件と要件に柔軟に適応できるようになります。特に重いコンポーネントの場合は、追加のロックフィートを使用して安定性を向上させることができます。

RS80プロファイルのもう1つの利点は、サイズに合わせて個別にカットできる点です。これにより、必要に応じてシステムを正確に設計する自由が得られます。

一般注文データ

種別	LKSC M2,9X13VZ	バージョン
注文番号	4011200000	アクセサリ, クロスヘッドネジ
GTIN (EAN)	4032248415014	
数量	100 ST	