

## AP RF 80 LI 2025


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

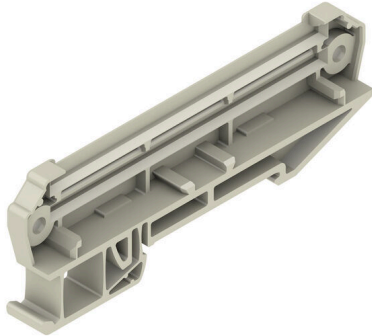

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

バージョン	エンドプレート, RS 80 ベブルグレー, エンドプレート DIN 取り付けレール左, 幅: 30 mm
注文番号	<a href="#">8156210000</a>
種別	AP RF 80 LI 2025
GTIN (EAN)	4008190978198
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	9 mm	奥行き (インチ)	0.3543 inch
高さ	86.4 mm	高さ (インチ)	3.4016 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	5.95 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PA 66
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理
基本材質	PA 66	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI

## 一般データ

色 ベブルグレー  
カラーチャート (類似) RAL 7032  
保護度合い IP20がインストール済み  
封止オプション いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		




## AP RF 80 LI 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## RS 80 - プロファイルハウジング

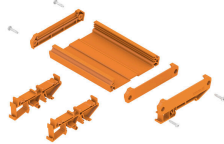

RS 80プロファイルは、取り付けレールと壁掛けの両方が可能であるため、幅広い取り付けオプションをご用意しています。これにより、空間的な条件と要件に柔軟に適合できるようになります。特に重いコンポーネントの場合は、追加のロックフィートを使用して安定性を向上させることができます。

RS80プロファイルのもう1つの利点は、サイズに合わせて個別にカットできる点です。これにより、必要に応じてシステムを正確に設計する自由が得られます。

## 一般注文データ

種別	LKSC M2,9X13VZ	バージョン
注文番号	<a href="#">4011200000</a>	アクセサリ, クロスヘッドネジ
GTIN (EAN)	4032248415014	
数量	100 ST	