


RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

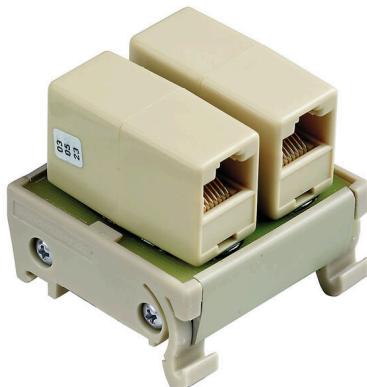

RS RJ45 インターフェースシリーズは、モ뎀、ルータ、コンピュータ、またはその他の通信要素を、電気キャビネット内の既存コンポーネントに接続する簡潔で便利な代替手段です。

シールド仕様の RJ45 の 8 極コネクタを、ネジ接続に適合させたり、2 本のデータ配線を結合するのに、それらを使用できます。モジュールは、標準の TS35 取り付けレールに設置できます。

一般注文データ

バージョン	インターフェース, RS RJ45, RJ45コネクタ×2
注文番号	8555440000
種別	RS RJ45 2WAY
GTIN (EAN)	4032248193882
数量	1 items

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	44 mm	奥行き (インチ)	1.7323 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	47 mm	幅 (インチ)	1.8504 inch
正味重量	60 g		

温度

保管温度	-40...70 °C	動作温度	0...55 °C
------	-------------	------	-----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

転送速度	Cat.5、100 Mbit/s	接続 (フィールド側)	RJ45 プラグインコネクタ 2個
接点材質 (制御側)	リン青銅 6μ AU	制御側の接続	RJ45コネクタ×2

評価データ

定格電圧	50 V	接続ごとの定格電流	1 A
合計動作電流	1.5 A		

Standard features

設計	RJ45ソケットコネクタ
----	--------------

分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 50 V AC
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50μs)	0.8 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

X1,1 ————— X2,1
X1,2 ————— X2,2
X1,3 ————— X2,3
X1,4 ————— X2,4
X1,5 ————— X2,5
X1,6 ————— X2,6
X1,7 ————— X2,7
X1,8 ————— X2,8

X3,1 ————— X4,1
X3,2 ————— X4,2
X3,3 ————— X4,3
X3,4 ————— X4,4
X3,5 ————— X4,5
X3,6 ————— X4,6
X3,7 ————— X4,7
X3,8 ————— X4,8

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドプラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマークー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 2	バージョン
注文番号	0199360000	エンドプラケット、ベージュ、TS 32, V-0, Wemid, 幅: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 ST	

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

種別	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0383400000	端子レール、アクセサリ、スチール、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190088026	化、幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm
数量	40 M	

エンドプラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマークー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 35	バージョン
注文番号	0383560000	エンドプラケット、ベージュ、TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

スチール

スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

種別	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0498000000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190042493	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm
数量	20 M	