

WGZ 24Vdc 1,6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WAVEGUARD は選択的電子ヒューズで、並列電流パスへの悪影響を排除し、欠陥のある回路のみを遮断します。

リセット入力により、負荷回路を再接続できます。

故障は、視覚的表示とフローティングコンタクトを介して通知されます。

WAVEGUARD ヒューズは、1.6 ~ 8 A の定格電流用に設計されています。

定格電流が 0.5 ~ 5 A の範囲で調整可能なバージョンです。

一般注文データ

バージョン	Electronic fuse
注文番号	8621040000
種別	WGZ 24Vdc 1,6A
GTIN (EAN)	4032248284375
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2016-12-31T00:00:00+01:00
代替製品	WGS 24Vdc 1.6A

WGZ 24Vdc 1,6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E230683

寸法と重量

深さ	92.4 mm	奥行き (インチ)	3.6378 inch
高さ	72 mm	高さ (インチ)	2.8346 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.8858 inch
正味重量	101 g		

温度

保管温度	-20 °C...85 °C	動作温度	0 °C...55
------	----------------	------	-----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データ UL

証明書番号 (cURus)	E230683
---------------	---------

入力

定格制御電圧	24 V DC	接続範囲	2.5 mm ² / AWG 12
導体接続方法	耐張クランプ接続	リセット	インパルス > 100 ms +24 V、立ち下り ON
定格電流	1.6 A	入力電流	1.6 A

出力

接続範囲	2.5 mm ² / AWG 12	導体接続方法	耐張クランプ接続
出力電流	1.6 A	信号遅延	3.5 ms typ.
ステータスリレー / CO接点	NC接点、最大50 V/0.05 A、低電圧のみ！		

一般データ

質量	100 g	標準	DIN EN 50178
保護度合い	IP20	建物の幅	22.5 mm
建物の高さ	72 mm	施工深さ	92.4 mm
ステータス表示	LEDが緑：OK、LEDが赤：オフ	スライディングスイッチ	オフ - 10s待機 - オン、オン/オフ

信号

ステータス表示	LEDが緑：OK、LEDが赤：オフ
---------	-------------------

技術データ


分類

ETIM 8.0

EC001080

図面

電気記号

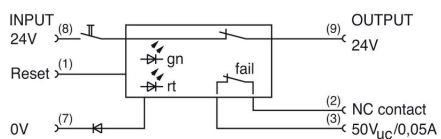

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/2 GE	バージョン
注文番号	1693800000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 RT	バージョン
注文番号	1717900000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1717900000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 SW	バージョン
注文番号	1718000000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
数量	60 ST	