 



SCM 4CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

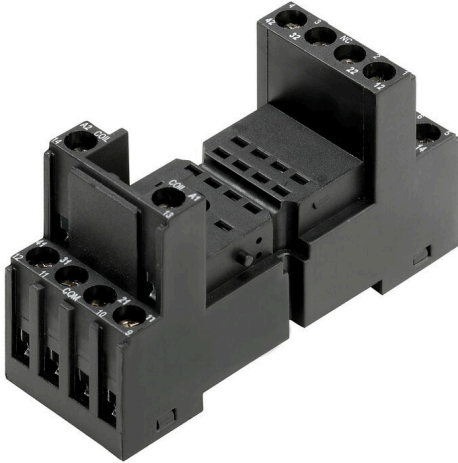

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCM, リレーソケット, 接点数: 4, CO 接点, 持続電流: 10 A, ねじ接続
注文番号	8690910000
種別	SCM 4CO N
GTIN (EAN)	4032248361571
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CSM S 4CO

SCM 4CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223759

寸法と重量

深さ	42 mm	奥行き (インチ)	1.6535 inch
高さ	77 mm	高さ (インチ)	3.0315 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	57.71 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	周囲温度	-45 °C...70 °C
動作温度		湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus)	E223759
---------------	---------

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	10 A
最大開閉電圧、AC	300 V	AC スwitching容量 (抵抗)、最大	2500 VA
接点の種類	4 CO contact		

一般データ

バージョン	フラット設計	取り付けレール	TS 35
色	黒色		

絶縁協調

耐電圧、入出力	2.5 kVeff / 1分	保護度合い	IP20
---------	----------------	-------	------

承認/標準の詳細

標準	UL508	証明書番号 (cURus)	E223759
----	-------	---------------	---------

接続データ

導体接続方法	ねじ接続	締付けトルク、最小	0.5 Nm
締付けトルク、最大	0.8 Nm	クランプ範囲、定格接続	2.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	2.5 mm ²
刃寸法	サイズPH1		

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

SCM 4CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RCL

一般注文データ

種別	RIM 3 110/230VUC	バージョン
注文番号	8691030000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プ
GTIN (EAN)	4032248361717	ラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VUC GN	バージョン
注文番号	8713770000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プ
GTIN (EAN)	4032248390144	ラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 24/60VUC	バージョン
注文番号	8691020000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラ
GTIN (EAN)	4032248361700	グイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 24/60VUC GN	バージョン
注文番号	8713760000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラ
GTIN (EAN)	4032248390137	グイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 6/24VUC GN	バージョン
注文番号	8713750000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4032248390120	イン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 2 24/60VDC	バージョン
注文番号	8690960000	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248361649	格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 2 24/60VDC GN	バージョン
注文番号	8713730000	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248389889	格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 2 6/24VDC	バージョン
注文番号	8690950000	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248361632	格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	

SCM 4CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

個別コンポーネント



強制誘導接点搭載リレーモジュール

強制誘導接点を搭載するリレーは、99%の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合（例えば、過負荷による動作接点溶解の場合）にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ（または安全コントローラ）は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異常が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。

- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2 点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %

一般注文データ

種別	RIM 2 6/24VDC GN	バージョン
注文番号	8713720000	RIDERSERIES FG, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格
GTIN (EAN)	4032248389872	制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	

RCL

一般注文データ

種別	RIM 4 110/230VUC	バージョン
注文番号	8691060000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248361748	110...230 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 110/230VUC GN	バージョン
注文番号	8713800000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248390182	110...230 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 24/60VUC GN	バージョン
注文番号	8713790000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 24...
GTIN (EAN)	4032248390168	60 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 6/24VUC	バージョン
注文番号	8691040000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4032248361724	24 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	

SCM 4CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	RIM 4 6/24VUC GN	バージョン
注文番号	8713780000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4032248390151	24 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 1 6/230V	バージョン
注文番号	8690940000	RIDERSERIES RCL, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248361601	6...230 V, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VAC	バージョン
注文番号	8691000000	RIDERSERIES RCL, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラ
GTIN (EAN)	4032248361687	グイン接続
数量	10 ST	

RCM

一般注文データ

種別	SCM CLIP P	バージョン
注文番号	8691110000	RIDERSERIES RCM, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248361816	
数量	10 ST	
種別	SCM CLIP M	バージョン
注文番号	8691100000	RIDERSERIES RCM, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248361809	
数量	10 ST	