

RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCL, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
注文番号	8691000000
種別	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248361687
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-03-30T00:00:00+02:00
代替製品	CXX RC 53

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223759

寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.2205 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.3543 inch
幅	12.5 mm	幅 (インチ)	0.4921 inch
正味重量	2.7 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus)	E223759
---------------	---------

制御側

定格制御電圧	110...230 V AC	ステータス表示	該当なし
保護回路	RCエレメント	RCフィルタ	4.7 kΩ / 10 nF

一般データ

色	黒色
---	----

承認/標準の詳細

標準	UL508	証明書番号 (cURus)	E223759
----	-------	---------------	---------

接続データ


導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

配線図

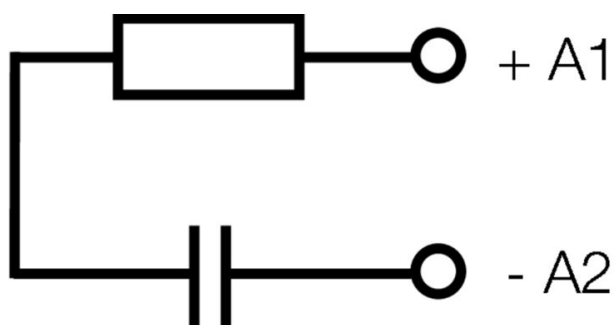

寸法図

