

## SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

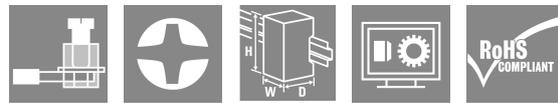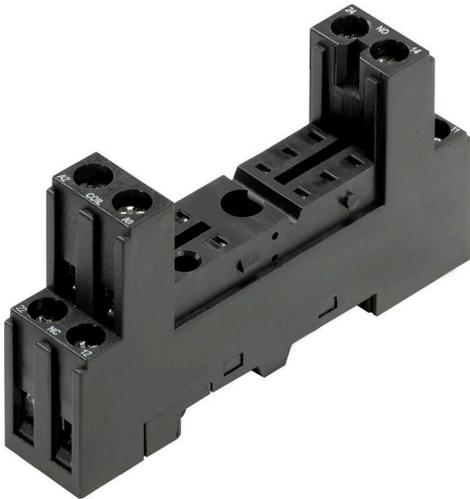

## 一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCL, リレーソケット, 接点数: 2, CO 接点, ねじ接続
注文番号	<a href="#">8693930000</a>
種別	SRC 2CO N
GTIN (EAN)	4032248365418
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">CSLS 2CO</a>

## SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223759

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	77 mm	高さ (インチ)	3.0315 inch
幅	15.5 mm	幅 (インチ)	0.6102 inch
正味重量	41 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...70 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

証明書番号 (cURus)	E223759
---------------	---------

## 負荷側

接点の種類	2 CO contact
-------	--------------

## 一般データ

バージョン	フラット設計	取り付けレール	TS 35
色	黒色		

## 絶縁協調

耐電圧、入出力	2.5 kVeff / 1分	隣接接点の耐電圧	2.5 kVeff / 1分
保護度合い	IP20		

## 承認/標準の詳細

標準	UL508	証明書番号 (cURus)	E223759
----	-------	---------------	---------

## 接続データ

導体接続方法	ねじ接続	締付けトルク、最小	0.5 Nm
締付けトルク、最大	0.8 Nm	刃寸法	サイズPH1
ピッチ (mm) (P)	5.00 mm		

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

## SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## RCL

## 一般注文データ

種別	SRC CLIP LP	バージョン
注文番号	<a href="#">8691090000</a>	RIDERSERIES RCL, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248361793	
数量	10 ST	
種別	SRC CLIP HP	バージョン
注文番号	<a href="#">8691070000</a>	RIDERSERIES RCL, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248361755	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VUC	バージョン
注文番号	<a href="#">8691030000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248361717	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VUC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713770000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248390144	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 24/60VUC	バージョン
注文番号	<a href="#">8691020000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248361700	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 24/60VUC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713760000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248390137	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 6/24VUC	バージョン
注文番号	<a href="#">8691010000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248361694	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 6/24VUC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713750000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248390120	
数量	10 ST	

## SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 個別コンポーネント



## 強制誘導接点搭載リレーモジュール

強制誘導接点を搭載するリレーは、99%の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合（例えば、過負荷による動作接点溶解の場合）にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ（または安全コントローラ）は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異常が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。

- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2 点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %

## 一般注文データ

種別	RIM 2 6/24VDC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713720000</a>	RIDERSERIES FG, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格
GTIN (EAN)	4032248389872	制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	

## RCL

## 一般注文データ

種別	RIM 2 6/24VDC	バージョン
注文番号	<a href="#">8690950000</a>	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248361632	格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 2 24/60VDC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713730000</a>	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248389889	格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 2 24/60VDC	バージョン
注文番号	<a href="#">8690960000</a>	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248361649	格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 6/24VUC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713780000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4032248390151	24 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	

## SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	RIM 4 6/24VUC	バージョン
注文番号	<a href="#">8691040000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4032248361724	24 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 110/230VUC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713800000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248390182	110...230 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 110/230VUC	バージョン
注文番号	<a href="#">8691060000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248361748	110...230 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 24/60VUC GN	バージョン
注文番号	<a href="#">8713790000</a>	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 24...
GTIN (EAN)	4032248390168	60 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VAC	バージョン
注文番号	<a href="#">8691000000</a>	RIDERSERIES RCL, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラ
GTIN (EAN)	4032248361687	グイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 1 6/230V	バージョン
注文番号	<a href="#">8690940000</a>	RIDERSERIES RCL, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248361601	6...230 V, プラグイン接続
数量	10 ST	

## 個別コンポーネント



## 強制誘導接点搭載リレーモジュール

強制誘導接点を搭載するリレーは、99%の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合（例えば、過負荷による動作接点溶解の場合）にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ（または安全コントローラ）は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異常が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。

- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2 点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %

## 一般注文データ

種別	SRC MARK	バージョン
注文番号	<a href="#">8693270000</a>	RIDERSERIES FG, ラベル
GTIN (EAN)	4032248364725	
数量	10 ST	

SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RCL

一般注文データ

種別	SRC CLIP HM	バージョン
注文番号	<a href="#">8693370000</a>	RIDERSERIES FG, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248364817	
数量	10 ST	