

RIM 4 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
注文番号	8713780000
種別	RIM 4 6/24VUC GN
GTIN (EAN)	403224839015 1
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CXX V 71

RIM 4 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223759

寸法と重量

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.3583 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.3543 inch
幅	12.5 mm	幅 (インチ)	0.4921 inch
正味重量	2.8 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

公称データUL

証明書番号 (cURus) E223759

制御側

定格制御電圧	6...24 V UC	ステータス表示	緑色LED
保護回路	バリスタ		

一般データ

色 黒色

承認/標準の詳細

標準 UL508 証明書番号 (cURus) E223759

接続データ

導体接続方法 プラグイン接続

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 4 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

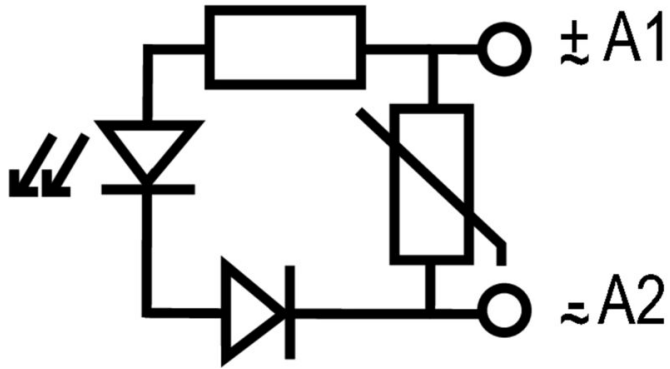

寸法図

