

## RS PB-DP T SUB-D


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

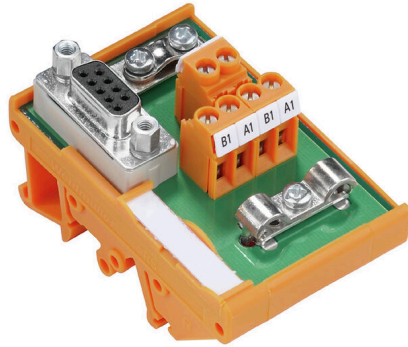

## IP20 Tピース PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP用分電器を使用すると、ユーザーは電気キャビネットに簡単に接続できます。

TS32/35 レールに取り付け可能で、標準化 PROFIBUS-DP 回線接続に使用されます。引込線は、接続箇所の横に接続できます。引込線はできるだけ短くする必要があります。製品番号 8788580000 では、9 極の Sub-D ソケットを介して分析 / プログラミング装置を接続できます。

- T ピースの機能
- 良好なシールド接点
- バスライン接続の十分なスペース
- TS32/35 DIN レールに取り付け

## 一般注文データ

バージョン	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
注文番号	<a href="#">8788580000</a>
種別	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
数量	1 items

## RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 76.2 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6a, 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## 一般データ

接続方式	ねじ接続	ケーブル直径、最大	8 mm
ケーブル直径、最小	4.5 mm	導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	保護度合い	IP20
接続 1	Profibus-DP T-connector	接続 2	ねじ
導体外径	-		

## 分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS PB-DP T SUB-D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

