


MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

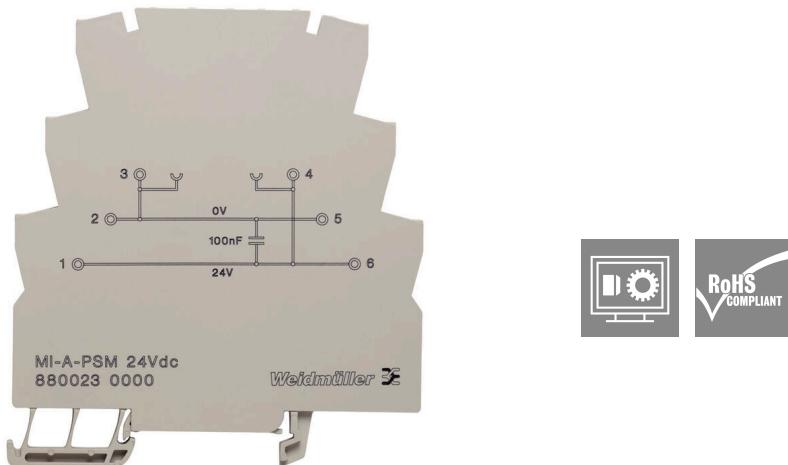

10 極フラットケーブルコネクタまたは 15 極サブ D コネクタを使用してMICROSERIE リレーに特定のアダプタを接続します。

一般注文データ

バージョン	アダプター, MICROインターフェース, IEC 60603/DIN41612準拠のプラグインコネクタ, ねじ接続
注文番号	8800230000
種別	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
数量	10 items

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.2362 inch
高さ	98 mm	高さ (インチ)	3.8583 inch
幅	88 mm	幅 (インチ)	3.4646 inch
正味重量	32 g		

温度

保管温度	-20...85 °C	動作温度	0...50 °C
------	-------------	------	-----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

電源電圧	最大30 V AC/DC
------	--------------

評価データ

動作電圧	30 V UC	チャネルごとの最大電流	0.5 A
合計動作電流	2 A		

供給接続

接続方式	ねじ接続
------	------

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 50 V AC
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度レベル	2
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV		

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**電気記号**