

## MI-A-PSM24VDC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

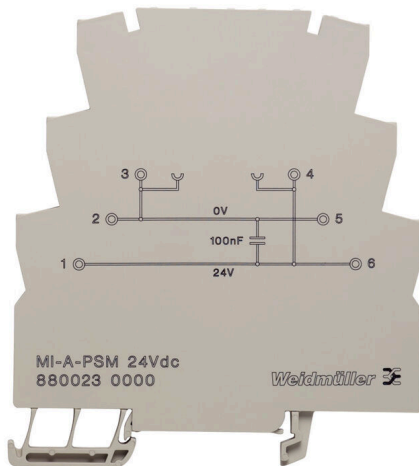

10 極フラットケーブルコネクタまたは 15 極サブ D コネクタを使用してMICROSERIE リレーに特定のアダプタを接続します。

## 一般注文データ

バージョン	アダプター, MICROインタフェース, IEC 60603/ DIN41612準拠のプラグインコネクタ, ねじ接続
注文番号	<a href="#">8800230000</a>
種別	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-02-10T00:00:00+01:00

## MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.2362 inch
高さ	98 mm	高さ (インチ)	3.8583 inch
幅	88 mm	幅 (インチ)	3.4646 inch
正味重量	32 g		

## 温度

保管温度 -20...85 °C 動作温度 0...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 接続データ

電源電圧 最大30 V AC/DC

## 評価データ

動作電圧 30 V UC チャンnelごとの最大電流 0.5 A  
合計動作電流 2 A

## 供給接続

接続方式 ねじ接続

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 50 V AC
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度レベル	2
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV		

図面

電気記号

