

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップイ  
ンプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

## 一般注文データ

バージョン	接続プラグ、プラグ、IP67、Cat.6A / Class EA (ISO / IEC 11801 2010)、IEC 61076-3-106によるバリアント6
注文番号	<a href="#">8808380000</a>
種別	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
数量	1 items

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

29 g

## 温度

保管温度

取り付け温度

動作温度

-40 °C...70 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1

RJ45

項目説明

プラグ

色

薄いグレー

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

取り付け方式

床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け

保護度合い

IP67

接続 2

IDC

配線

EIA/TIA T568 A

ハウジング主要材質

PA 66, UL 94 :V-0

接触表面

ニッケル下地金メッキ

シールド

360°シールド接点

プラギング回数

750

## 一般基準

認証書番号 (DNV)

TAE00003EW

コネクタ規格

IEC 61076-3-106 Var. 6,  
IEC 60603-7-5

## 分類

ETIM 6.0

EC001121

ETIM 7.0

EC001121

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 9.0

27-44-03-90

ECLASS 9.1

27-44-03-90

ECLASS 10.0

27-44-03-90

ECLASS 11.0

27-44-03-90

ECLASS 12.0

27-44-03-90

ECLASS 13.0

27-44-03-90

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


**IE-P-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**図面**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**寸法図**

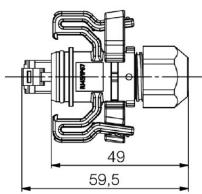

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

... モジューラープラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および  
DEC 対応クリンプツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・単体のツールに 3 種の機能

## 一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン
注文番号	<a href="#">9202800000</a>	プレスツール, 接点対応圧着ツール
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 ST	

## RJ45 crimp

最大 1.05mm の導体直径対応の、IEC 60603-7-51 に準拠した RJ45 クリンププラグインコネクタ



## 一般注文データ

種別	IE-PM-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963580000</a>	RJ45圧着プラグ, 保護スリーブを曲げていないプラグ, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248645688	EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	100 ST	

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

対応

www.weidmueller.com

## Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップイ  
ンプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属



## 一般注文データ

種別	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	バージョン
注文番号	<a href="#">8829450000</a>	取付フランジ, カップリングフランジ、下へ90°, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476	
数量	1 ST	
種別	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	バージョン
注文番号	<a href="#">8829440000</a>	取付フランジ, カップリングフランジ、上へ90°, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469	
数量	1 ST	
種別	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	バージョン
注文番号	<a href="#">8808440000</a>	取付フランジ, RJ45モジュールフランジ、ストレート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026	
数量	1 ST	
種別	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	バージョン
注文番号	<a href="#">8808450000</a>	取付フランジ, 繰ぎ手フランジ、直線, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033	
数量	1 ST	