

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップイ  
ンプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

**一般注文データ**

バージョン	取付フランジ, RJ45モジュールフランジ、スト レート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
注文番号	<a href="#">8808440000</a>
種別	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
数量	1 items

## IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

22.39 g

## 温度

保管温度

取り付け温度

動作温度

-40 °C...70 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1

RJ45

項目説明

RJ45モジュールフランジ、ストレート

接続 2

組成

IDC

取り付けフレーム付属取付  
フランジ  
、および  
IDC接続  
固定蓋付属RJ45モジュール

配線

EIA/TIA T568 A  
に準拠してカラーコードしたピン割り当て、EIA/TIA  
T568 B

色

薄いグレー

ハウジング主要材質

PA 66, UL 94 :V-0

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

取り付け方式

キャビネット、分電箱

シールド

360°シールド接点

保護度合い

IP67

プラギング回数

750

## 一般基準

認証書番号 (DNV)

TAE00003EW

コネクタ規格

IEC 61076-3-106 Var. 6,  
IEC 60603-7-5

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

## 分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

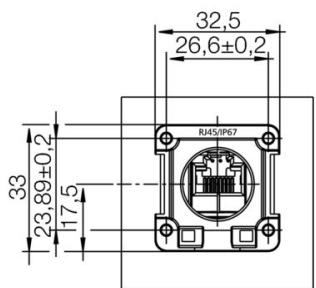
ECLASS 15.0

27-44-03-90

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図**

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RJ45 カップリング / モジュール**

IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバー  
ケーブル対応

**一般注文データ**

種別	IE-XRJ45/IDC	バージョン
注文番号	<a href="#">8808330000</a>	フランジインサート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
数量	1 ST	