

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	取付フランジ、継ぎ手フランジ、直線、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
注文番号	8808450000
種別	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
数量	1 items

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 36.96 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
項目説明	継ぎ手フランジ、直線	組成	およびRJ45モジュール、ソケット対ソケット、固定蓋
色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	キャビネット、分電箱	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP67	プラグング回数	750

一般基準

認証書番号 (DNV) TAE00003EW コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド ≥ 1500 V AC/DC 耐電圧、接点 / 接点 ≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

寸法図




IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45 カップリング / モジュール

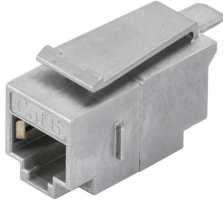

IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバーケーブル対応

一般注文データ

種別	IE-XRJ45/IDC	バージョン
注文番号	8808330000	フランジインサート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
数量	1 ST	