 



## AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

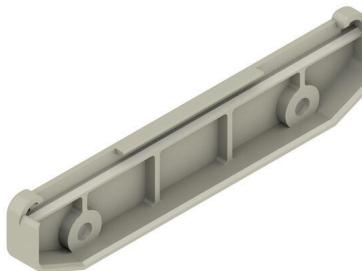

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

バージョン	エンドプレート, RS 100 ベブルグレー, エンドプレート直接取り付け両側, 幅: 22 mm
注文番号	<a href="#">8817790000</a>
種別	AP 100 D GR
GTIN (EAN)	4032248517756
数量	20 items

## AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	21.9 mm	奥行き (インチ)	0.8622 inch
高さ	108.2 mm	高さ (インチ)	4.2598 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.8661 inch
正味重量	7.5 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理
基本材質	PA 66	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI

## 一般データ

色	ペブルグレー	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 7032	封止オプション	いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


## AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

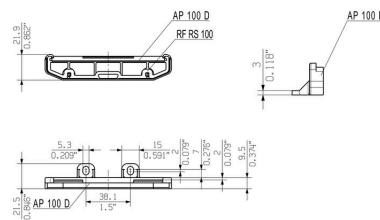


## AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## RS 100 - プロファイルハウジング

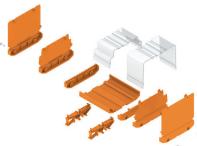

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

種別	PTSC KB40X14	バージョン
注文番号	<a href="#">4019420000</a>	取り付けネジ(端子), 0.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 16.9 mm, 高さ: 7 mm
GTIN (EAN)	4008190243029	
数量	100 ST	