

**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップイ  
ンプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

**一般注文データ**

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 取付フランジ、カップリングフランジ、上へ90°,<br>Cat.6 (ISO/IEC 11801) , IP67 |
| 注文番号       | <a href="#">8829440000</a>                               |
| 種別         | IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248532469  |
| 数量         | 1 items  |

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

50 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1

RJ45

項目説明

カップリングフランジ、上  
へ90°

接続 2

組成

RJ45 90&deg;

取り付けフレーム  
、およびRJ45モジュール、ソケット対ソケット  
90°、上向き  
固定蓋を備えた取り付けフランジ

色

薄いグレー

ハウジング主要材質

PA 66, UL 94 :V-0

カテゴリー

Cat. 6 (ISO/IEC 11801)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

取り付け方式

キャビネット、分電箱

シールド

360°シールド接点

保護度合い

IP67

プラギング回数

750

## 一般基準

認証書番号 (DNV)

TAE00003EW

コネクタ規格

IEC 61076-3-106 Var. 6,  
IEC 60603-7-5

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

## 分類

ETIM 6.0

EC001121

ETIM 7.0

EC001121

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 9.0

27-44-03-90

ECLASS 9.1

27-44-03-90

ECLASS 10.0

27-44-03-90

ECLASS 11.0

27-44-03-90

ECLASS 12.0

27-44-03-90

ECLASS 13.0

27-44-03-90

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**寸法図**

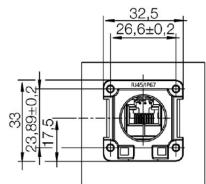

**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RJ45 カップリング / モジュール**

IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバー  
ケーブル対応

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | IE-XRJ45/IDC               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8808330000</a> | フランジインサート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248505913              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |