

SRC-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



RIDERSERIES RCI のソケット対応渡り配線

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCI, 短絡接続
注文番号	8870840000
種別	SRC-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631681
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CXI CCP 2P BL

SRC-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

幅 15.8 mm 幅 (インチ) 0.622 inch
正味重量 0.9 g

温度

保管温度 -40 °C...85 °C 周囲温度 -40 °C...85 °C
動作温度 湿度 相对湿度40°C/93%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

色 白色

接続データ

ピッチ (mm) (P) 13.00 mm

分類

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92


交差接続データ

定格電流 12 A 絶縁 はい
接触防止 はい 色 白色
交差接続端子数 2 極数 2
ピッチ (mm) (P) 13.00 mm

図面

使用例


How to install cross connection

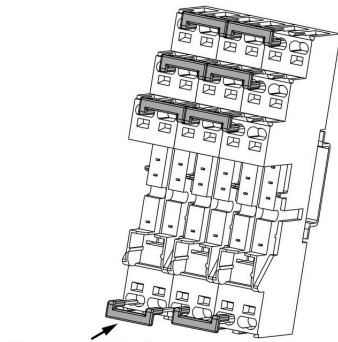

Plug cross connection direct
into wire-connection opening

ケーブル接続の渡り配線のプラグ

使用例

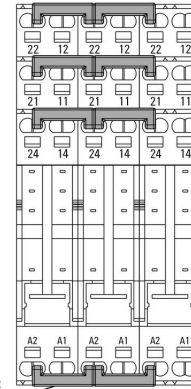

Sockets:
SRC-I 2CO P
Part-No. 8869500000

Cross connection:
SRC-I QV P
Part-No. 8870840000

隣接ベース上の同一接続対応
の渡り配線コネクタブリッジ