

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



RIDERSERIES RCM のソケット対応渡り配線

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCM, 短絡接続
注文番号	8870850000
種別	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CXM CCP 2P RD

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

幅 28 mm 幅 (インチ) 1.1024 inch
正味重量 1.1 g

温度

保管温度 -40 °C...85 °C 周囲温度 -45 °C...70 °C
動作温度 湿度 相対湿度40°C/93%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

色 白色

接続データ

ピッチ (mm) (P) 25.50 mm

分類

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92

交差接続データ

定格電流 12 A 絶縁 はい
接触防止 はい 色 白色
交差接続端子数 2 極数 2
ピッチ (mm) (P) 25.50 mm 取り付け方式 接続されている

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例


How to install cross connection

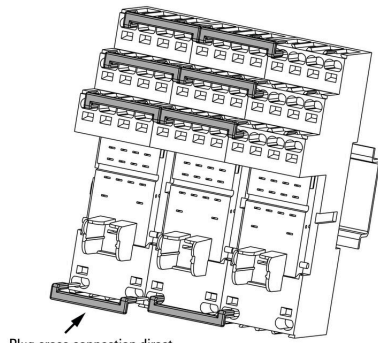

Plug cross connection direct
 into wire-connection opening

ケーブル接続の渡り配線のプラグ

使用例

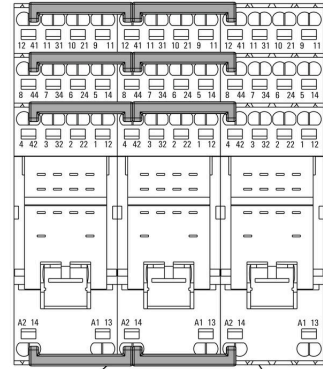

Cross connection:
 SCM-I QV P
 Part-No. 8870850000

Sockets:
 SCM-I xCO P

隣接ベース上の同一接続対応
 の渡り配線コネクタブリッジ