

## SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



RIDERSERIES RCM のソケット対応渡り配線

## 一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCM, 短絡接続
注文番号	<a href="#">8870850000</a>
種別	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">CXM CCP 2P RD</a>

## SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

幅 28 mm 幅 (インチ) 1.1024 inch  
正味重量 1.1 g

## 温度

保管温度 -40 °C...85 °C 周囲温度 -45 °C...70 °C  
動作温度 湿度 相対湿度40°C/93%、結露なし

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

色 白色

## 接続データ

ピッチ (mm) (P) 25.50 mm

## 分類

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586  
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92  
ECLASS 15.0 27-37-16-92

## 交差接続データ

定格電流 12 A 絶縁 はい  
接触防止 はい 色 白色  
交差接続端子数 2 極数 2  
ピッチ (mm) (P) 25.50 mm 取り付け方式 接続されている

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例


How to install cross connection

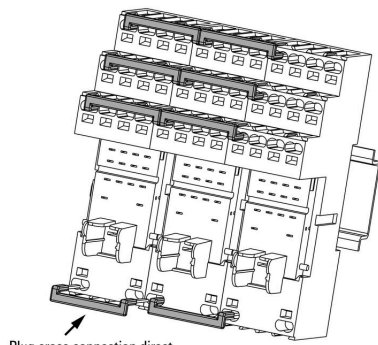

Plug cross connection direct  
into wire-connection opening

ケーブル接続の渡り配線のプラグ

使用例

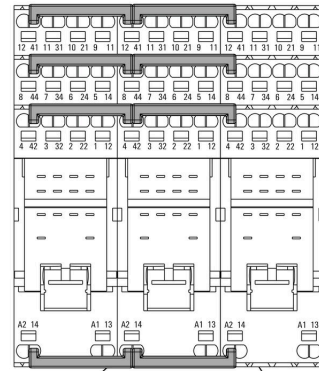

Cross connection:  
SCM-I QV P  
Part-No. 8870850000

Sockets:  
SCM-I xCO P

隣接ベース上の同一接続対応  
の渡り配線コネクタブリッジ